


NEW KG-11 • 11G

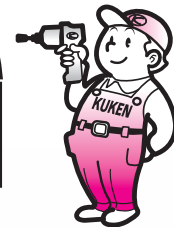

ダイグラインダー

金型の面取りや仕上げ作業、鋳物や金属
加工時の切断面のバリ取り作業に！

KG-11

EA159KE

KG-11G

EA159KD

特長

- 小型・軽量。
- 側方排気で粉塵が飛散しない。
- 始動スイッチはレバータイプとグリップタイプの2種類。
- 3mmのコレットを標準装備。

仕様

諸元	軸径	全長 (チャック付)	質量 (チャック付)	無負荷 回転速度	空気 消費量	ホース口金 サイズ
型 式	mm	mm	kg	rpm	m ³ (Normal)/min	Rc
KG-11	6 (3)	166	0.65	19,000	0.44	1/4
KG-11G		176	0.66	21,000	0.50	

※付属品・仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
※使用エアホース内径φ9.5mm

付属品

・本体付属品：カップリングプラグ20PM、1/4"レギュレータ、3mmコレット・・・各1個。
板スパンナ14HEX
・・・ 2個。

研削ツール

KG-25



全長(チャック付) : 203 mm
質量(チャック付) : 0.74 kg
無負荷回転速度 : 3,400 r.p.m.
※使用エアホース内径φ9.5mm

KAG-40G



全長(トリ無) : 194 mm
質量(トリ無) : 0.9 kg
無負荷回転速度 : 12,000 r.p.m.

AG-40AG



全長(トリ無) : 230 mm
質量(トリ無) : 1.8 kg
無負荷回転速度 : 12,000 r.p.m.



株式会社 空 研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
TEL 072-953-0601 (代) FAX 072-953-0605
ホームページアドレス <http://www.kuken.co.jp>

取扱店

〈営業所〉

札幌営業所 TEL.011-782-3111 FAX.011-783-7778
仙台営業所 TEL.022-786-0341 FAX.022-786-0343
北関東営業所 TEL.0285-31-3772 FAX.0285-27-8080
東京営業所 TEL.03-3493-8304 FAX.03-3490-6645
名古屋営業所 TEL.052-962-6302 FAX.052-962-6305
大阪営業所 TEL.072-952-0787 FAX.072-953-0605
広島営業所 TEL.082-875-8463 FAX.082-875-8465
福岡営業所 TEL.092-472-1251 FAX.092-474-7350
刈谷出張所 TEL.0566-62-5181 FAX.0566-62-5206

CAT.NO.10.06