

EA162EB-2 エアーサンダー(マジック式) 取扱説明書


Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。
取扱説明書はいつでも読めるように大切に保管してください。


⚠ 使用上の注意

- ・製品の分解や改造はおこなわないでください。
- ・本体は絶縁されていませんので、電気に接触しないように注意して作業を行ってください。
- ・コンプレッサーの配管やドレン内の異物を除去しエアドライヤー、エアフィルターを設置してください。
- ・適正な使用圧力でご使用ください。作業内容に合わせたエア工具を使用してください。
- ・使用前にホースをコンプレッサーの圧縮空気で掃除する事で湿気や埃を除去できます。
- ・加工物は必ず適正な治具または工具で固定してください。※手で保持すると危険です。
- ・作業時は保護メガネ、イヤーマフ、防塵マスク、防振手袋を着用して安全に作業してください。
- ・作業現場は必ず換気を良くしてください。
- ・引火や爆発のおそれがある場所では使用しないでください。
- ・製品を使用中に反力が発生する可能性がありますので、注意して作業をしてください。
- ・作業時には作業に適した服装をしてください。ネクタイ・ネックレス等の装身具類や長い髪も回転部に巻き込まれる可能性があります危険です。

◆ 各部 名称

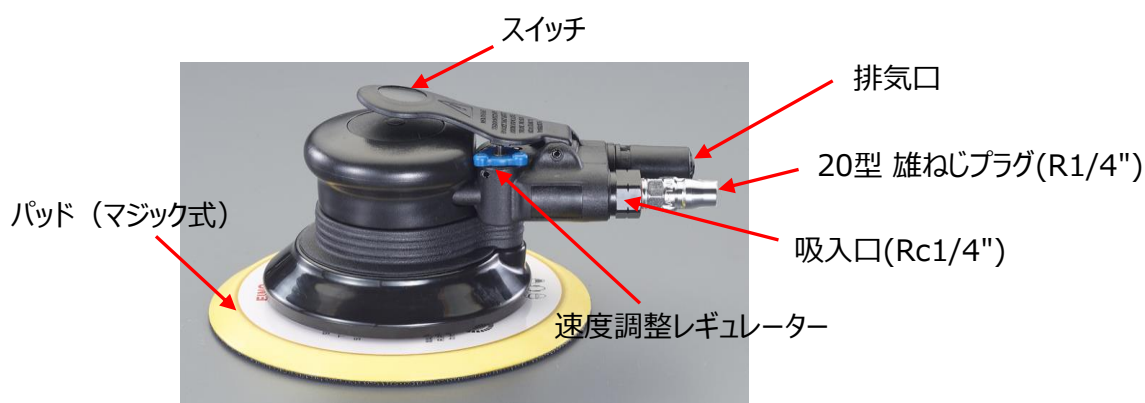

◆ 取付け例

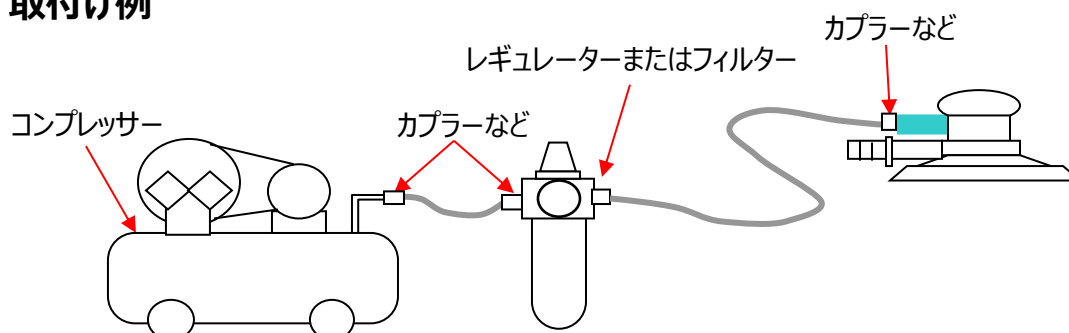

◆ パッド 脱着方法

付属のレンチを使い、軸部の六角ナットを固定しながらパッドを本体のネジ穴に締め込む事で取付けできます。取り外す際は本体とパッドの隙間から付属のレンチを差し込み軸部の六角ナットを固定しながら外します
※パッドの脱着やペーパーを交換する際はコンプレッサーから切り離してください。



軸部 六角ナット

◆ 使用方法

エアーサンダーのスイッチを押すと作動します。
スイッチを押している間は作動し、スイッチを離すと停止します。
速度調整レギュレーターを微調整する事で回転数を調整する事ができます。
※回転が完全に停止するには数秒かかります。

◆ 仕様

- 全長… 225mm
- 重量… 740g
- パッドサイズ… 152mm（マジック式）
- 使用圧力…0.62MPa
- エアー消費量… 212L/min
- 回転数… 3,500～10,000rpm(無負荷時)
- 吸塵タイプ… 非吸塵式
- プラグ種類… 20型 雄ねじプラグ(R1/4")
- 吸入口… Rc1/4"
- 付属品… 152mmパッド（マジック式）、レンチ、20型 雄ねじプラグ(R1/4")x 1 個
- 推奨コンプレッサー… 5 HP以上

◆ メンテナンス

本体をコンプレッサーに接続する前に（ISO VG 10）くらいのスピンドルオイルを吸入口から4～5滴垂らして下さい。粘度の高いオイルを注油しますと、機能が十分発揮されなくなりますので、もし誤って粘度の高いオイルを注油した時は、洗い流して適正オイルを注油して下さい。
3～4時間の作業毎にオイルを注油すると、工具が長持ちします。

株式会社エスコ
本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX:(06)6541-0929