


**EA164AA-1.5~7B**  
 (インパクトソケット用 ピン)



- ・インパクトソケット、ハンドル類用  
固定ピン
- ・リングと一緒に使用してください。

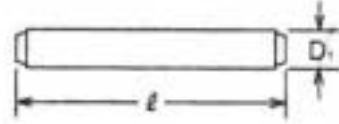

	差込角		開口	D1	l
<b>AA-1.5</b>	1/4"	6.35		1.5	10.2
<b>AA-2.5A</b>	3/8"	9.5	12mm以下	2.5	14.5
<b>AA-2.5B</b>	3/8"	9.5	>12mm	2.5	17.5
<b>AA-3.5A</b>	1/2"	12.7	14mm以下	3.5	20
<b>AA-3.5B</b>	1/2"	12.7	>14mm	3.5	25
<b>AA-5.5A</b>	3/4"	19	46mm以下	5.5	35
<b>AA-5.5B</b>	3/4"	19	>46mm	5.5	45
<b>AA-6A</b>	1"	25.4	70mm以下	6	45
<b>AA-6B</b>	1"	25.4	>70mm	6	75
<b>AA-7A</b>	1 1/2"	38.1	95mm以下	7	75
<b>AA-7B</b>	1 1/2"	38.1	>95mm	7	110

(mm)