



EA164DE (1/2")インパクトソケットセット

- ソケット
10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・27mm
- 差込角 1/2"
- メタルケース
196×101×41mm

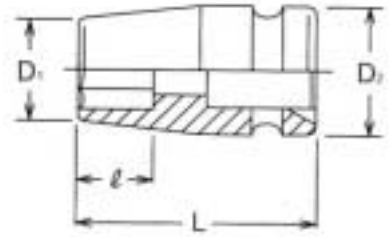

mm	D1(mm)	D2(mm)	l(mm)	L(mm)	重量(g)
10	17	25	7	38	85
11	18.2	25	8	38	85
12	19.5	25	9	38	85
13	20.7	25	10	38	85
14	22	25	10	38	85
15	23.2	30	11	38	130
16	24.5	30	11	38	130
17	25.7	30	12	38	130
19	28.2	30	13	38	125
21	30.7	30	14	38	120
22	32	30	14	38	130
24	34.5	30	14	38	135
27	38.2	30	16	40	160

(例)

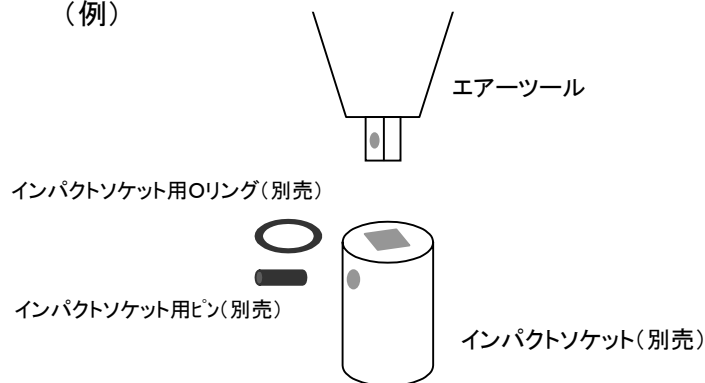

必ずインパクトソケット用ピン、Oリングを併用してください。