


EA164DJ-17~-22  
 (1/2" ホイルナット用インパクトソケット)

# ホイールナット専用薄肉インパクトソケット



- ホイールナット専用のインパクトソケットです
- ナット穴の狭いアルミホイールに対応可能な薄肉設計です
- 深い位置にあるホイールナットに対応できる様、全長を110mmに設定しました
- 中間軸をサイズごとに色分けし、更に白文字刻印も施してありますので、一目でサイズの確認が行えます

- 差込角 1/2"
- 薄肉設計

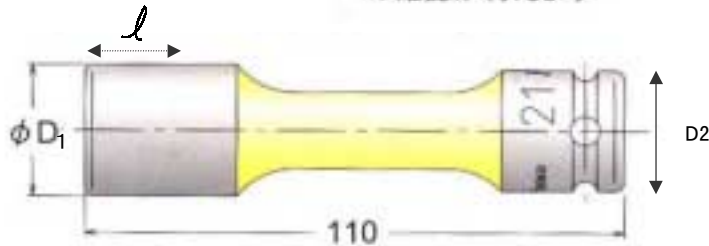

	サイズ	D1	D2	l	L	重量(g)
DJ-17	17mm	23.7	25	21	110	223
DJ-19	19mm	25.7	25	23	110	231
DJ-21	21mm	27.5	25	25	110	236
DJ-22	22mm	29	25	26	110	248