



# EA164EC-5.5-23 (3/4")インパクトソケット

- 6ポイント
- 差込角 3/4"

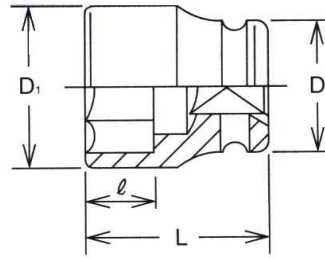

品番	inch	D1(mm)	D2(mm)	l(mm)	L(mm)	適用ピン	適用リング	重量(g)
<del>廃番</del> EA164EC-5.5	11/16	30	44	12	50	EA164AA -5.5A	EA164A -36	355
EA164EC-6	3/4	32.5	44	13	50			360
EA164EC-6.5	13/16	35	44	15	50			374
EA164EC-7	7/8	36.3	44	15	50			373
EA164EC-7.5	15/16	38.8	44	16	50			370
EA164EC-8	1	40	44	16	50			374
EA164EC-10.5	1-1/16	42.5	44	16	50			375
EA164EC-11	1-1/8	45	44	18	53			412
EA164EC-11.5	1-3/16	46.3	44	18	53			410
EA164EC-12	1-1/4	48.8	44	19	53			428
EA164EC-12.5	1-5/16	51.3	44	20	55			490
EA164EC-13	1-3/8	52.5	44	20	55			494
EA164EC-13.5	1-7/16	55	44	20	55			526
EA164EC-14	1-1/2	56.3	44	20	57			558
<del>廃番</del> EA164EC-14.5	1-9/16	58.8	44	20	57			598
EA164EC-15	1-5/8	60	44	22	57			572
EA164EC-15.5	1-11/16	62.5	44	23	62			720
EA164EC-16	1-3/4	65	44	23	62			757
EA164EC-16.5	1-13/16	66.3	44	23	62			755
EA164EC-17	1-7/8	68.8	54	23	62			940
EA164EC-17.5	1-15/16	70	54	23	62	912		
EA164EC-20	2	72.5	54	30	62	969		
EA164EC-20.5	2-1/16	73.8	54	29	62	EA164AA -5.5B	EA164A -45	1011
EA164EC-21	2-1/8	76.3	54	29	62	1035		
EA164EC-21.5	2-3/16	77.5	54	29	62	1056		
<del>廃番</del> EA164EC-22	2-1/4	80	54	32	65	1126		
<del>廃番</del> EA164EC-22.5	2-5/16	81.3	54	31	65	1163		
<del>廃番</del> EA164EC-23	2-3/8	83.8	54	31	65	1215		


(例)

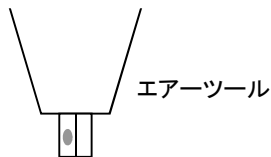

インパクトソケット用リング(別売)



 インパクトソケット用ピン(別売)



インパクトソケット(別売)

必ずインパクトソケット用ピン、リングを併用してください。