


EA164E F-17 ~ -22 (3/4") リヤ-ホイールナットソケット(インナータイプ)

差込角 3/4"



	サイズ(mm)	D1(mm)	D2(mm)	l(mm)	L(mm)	適用ピン	適用Oリング	重量(g)
EA164EF-17	17	40	44	22.5	67	EA164AA -5.5A	EA164A -36	485
EA164EF-19	19	40	44	22.5	67			462
EA164EF-20	20	40	44	22.5	67			517
EA164EF-21	21	40	44	22.5	67			489
EA164EF-22	22	40	44	22.5	67			482

(例)

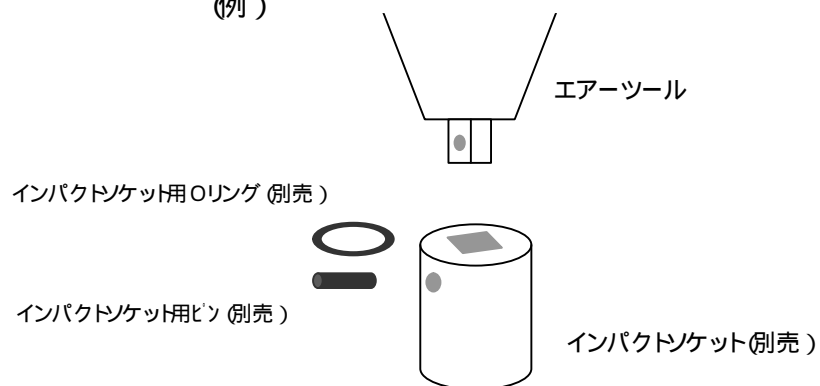

必ずインパクトソケット用ピン、Oリングを併用してください。