



EA164FC-22-41 (1")ホイールナット用薄肉ソケット

6角ディープソケット(薄肉)
差込角 1"

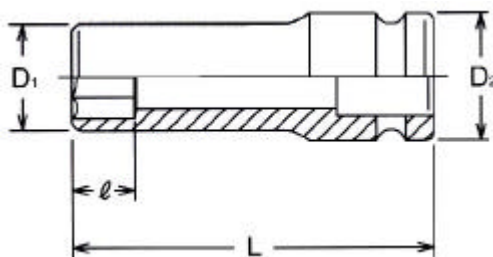

| | サイズ(mm) | D1(mm) | D2(mm) | l(mm) | L(mm) | 適用ピン | 適用リング | 重量(g) |
|------------|---------|--------|--------|-------|-------|----------------|----------------|-------|
| EA164FC-22 | 22 | 36 | 54 | 22 | 108 | EA164AA -6A | EA164A -45B | 950 |
| EA164FC-24 | 24 | 38.5 | 54 | 24 | 108 | | | 950 |
| EA164FC-27 | 27 | 42.3 | 54 | 27 | 108 | | | 980 |
| EA164FC-30 | 30 | 46 | 54 | 30 | 108 | | | 1070 |
| EA164FC-32 | 32 | 48.5 | 54 | 32 | 108 | | | 1100 |
| EA164FC-33 | 33 | 49.8 | 54 | 33 | 108 | | | 1100 |
| EA164FC-34 | 34 | 51 | 54 | 34 | 108 | | | 1100 |
| EA164FC-35 | 35 | 52.3 | 54 | 35 | 108 | | | 1094 |
| EA164FC-36 | 36 | 53.5 | 54 | 36 | 108 | | | 1140 |
| EA164FC-38 | 38 | 56 | 54 | 38 | 108 | | | 1230 |
| EA164FC-41 | 41 | 59.8 | 54 | 38 | 108 | | | 1260 |

(例)

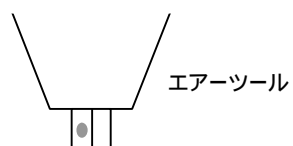


エアーツール

インパクトソケット用リング (別売)



 インパクトソケット用ピン (別売)



インパクトソケット (別売)