


EA164FE-17 ~ -20 (1")リヤールホイールナットソケット(インナータイプ)

差込角 1"



	サイズ(mm)	D1(mm)	D2(mm)	l(mm)	L(mm)	適用ピン	適用Oリング	重量(g)
EA164FE-17	17	40	54	22.5	72	EA164AA -6A	EA164A -45B	682
EA164FE-17.5	17.5	40	54	22.5	72			677
EA164FE-19	19	43	54	22.5	72			705
EA164FE-20	20	45	54	22.5	72			723
EA164FE-20.5	20.5	45	54	22.5	72			723
EA164FE-21	21	45	54	22.5	72			703

(例)

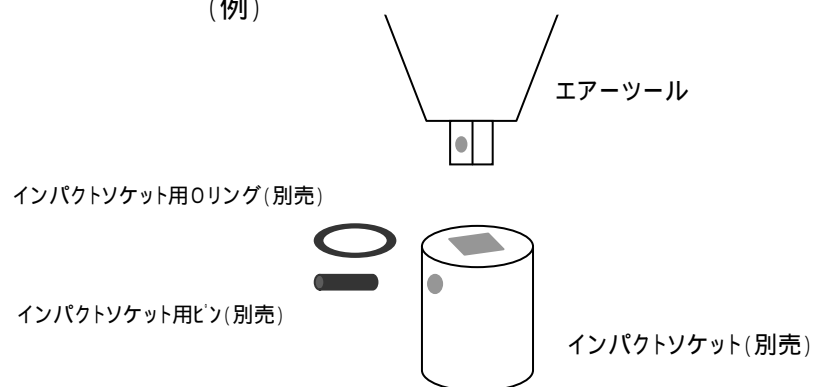

必ずインパクトソケット用ピン、Oリングを併用してください。