


EA164FJ-35-41C (1")インパクトリアーホイールナットソケット【薄肉】

- 6ポイント
- 差込角 1"

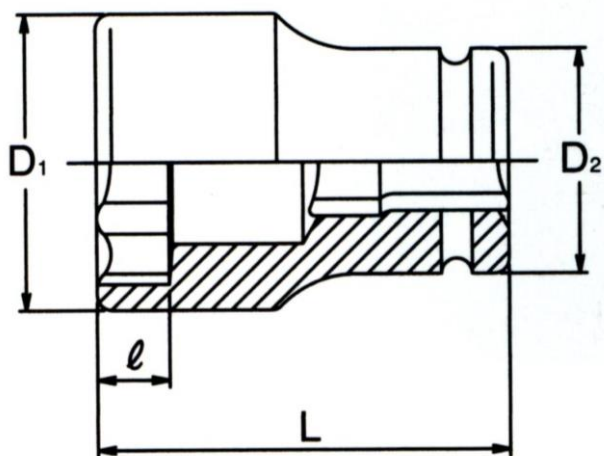

ヘッド部




廃番

	サイズ(mm)	D1(mm)	D2(mm)	ℓ(mm)	L(mm)	適用ピン	適用Oリング	重量(g)
EA164FJ-35	35×17	50	54	13	83	EA164AA -6A	EA164A -45B	935
EA164FJ-38	38×20	55	54	14	83			1039
EA164FJ-41A	41×19	58	54	14	87			1100
EA164FJ-41B	41×20	58	54	14	87			1096
EA164FJ-41C	41×21	58	54	14	87			1089

アウターナットとインナーナットの締緩作業に同時に使用できるソケットです

(例)

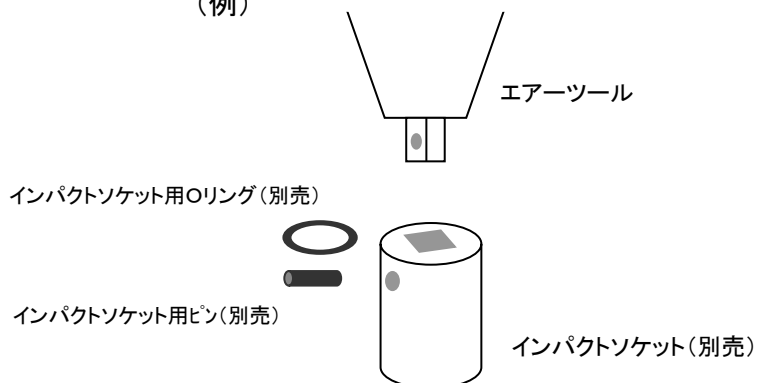

必ずインパクトソケット用ピン、Oリングを併用してください。