

## 製品詳細

### インパクト用薄形ホイールナットソケット セット（ホルダー付）

HA403N EA164GT-3

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。  
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。  
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット（アルミホイール用など）の損傷を防ぎます。




セット内容  
**3点**



#### 仕様

- ・ 6角部ストロングドライブ
- ・ ソケットホルダー付（4個タイプ）
- ・ 化粧箱寸法：w195× d93× h30mm
- ・ 質量：0.43kg

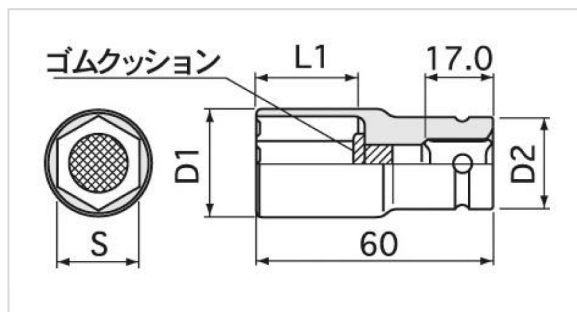

| 製品名                                                              |  | 製品番号／仕様 |             |
|------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------|
| インパクト用薄形ホイールナットソケット THIN TYPE WHEEL NUT SOCKET for IMPACT WRENCH |  | 4A-     | 17N、19N、21N |

| 製品番号   | 二面幅寸法(mm)S | 寸法(mm)D1 | 寸法(mm)D2 | 寸法(mm)L1 | 質量(g) | ピン適応製品番号 | Oリング適応製品番号 |
|--------|------------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|
| 4A-17N | 17         | 24.0     | 23.5     | 22       | 85    | PIN3520S | RINGS28S   |
| 4A-19N | 19         | 26.0     | 24.0     | 24       | 90    | PIN3520S | RINGS28S   |
| 4A-21N | 21         | 27.5     | 24.0     | 26       | 100   | PIN3520S | RINGS28S   |

#### ご使用上の注意

- ⚠ 警告**
- ・ Oリング、ピンは正しいサイズのものを実際に固定してから使用してください。／ Use right size o-ring and pin securely fixed.
  - ・ Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。／ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.
- ⚠ 注意**
- ・ 薄形タイプですので過大な力をあたえると早期に割れることがあります。／ If excessive force is applied to thin type socket, earlier breakage or crack might be caused.