



製品詳細

インパクト用薄形ホイールナットソケット セット (ホルダー付)

HA404N EA164GT-4


自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット（アルミホイール用など）の損傷を防ぎます。



セット内容

4点

- ・ 6角部ストロングドライブ
- ・ ソケットホルダー付 (4個タイプ)
- ・ 化粧箱寸法：w195× d93× h30mm
- ・ 質量：0.58kg

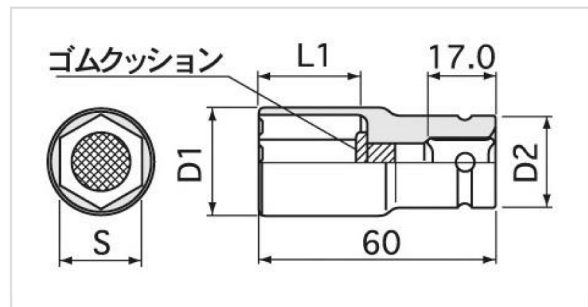

仕様

製品名	製品番号/仕様	
インパクト用薄形ホイールナットソケット THIN TYPE WHEEL NUT SOCKET for IMPACT WRENCH	4A-	17N、19N、21N、22N

製品番号	二面幅寸法(mm)S	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	質量(g)	ピン適応製品番号	Oリング適応製品番号
4A-17N	17	24.0	23.5	22	85	PIN3520S	RINGS28S
4A-19N	19	26.0	24.0	24	90	PIN3520S	RINGS28S
4A-21N	21	27.5	24.0	26	100	PIN3520S	RINGS28S
4A-22N	22	29.5	24.0	27	110	PIN3520S	RINGS28S

ご使用上の注意



警告

- ・ Oリング、ピンは正しいサイズのを確実に固定してから使用してください。／ Use right size o-ring and pin securely fixed.
- ・ Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。／ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.



注意

- ・ 薄形タイプですので過大な力をあたえると早期に割れることがあります。／ If excessive force is applied to thin type socket, earlier breakage or crack might be caused.