



製品詳細

インパクト用超ロングソケットセット（ホルダー付）

HNV406LL EA164MA-4

インパクト用ソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。



セット内容
6点



- 6角部ストロングドライブ
- ソケットホルダー付（7個タイプ）
- 化粧箱寸法：w265× d116× h45mm
- 質量：2.3kg

仕様

製品名	製品番号／仕様	
インパクト用超ロングソケット LONG IMPACT SOCKET	4NV-	17L100、19L100、21L100、22L100、24L100、27L100

※随時、Oリング仮置き溝付に変更させていただきます。

ご使用上の注意


- ⚠ 警告**
- Oリング、ピンは正しいサイズのものを実際に固定してから使用してください。／ Use right size o-ring and pin securely fixed.
 - Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。／ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.

インパクト用超ロングソケット

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。



- 6角部ストロングドライブ

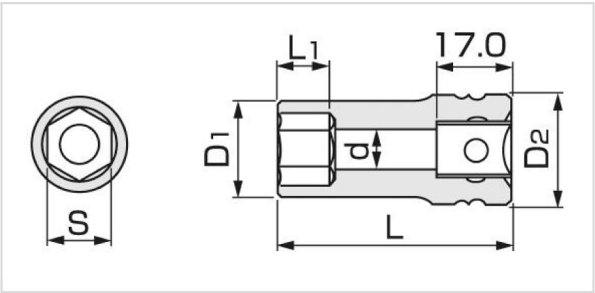

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法 (mm)L	寸法 (mm)d	質量 (g)	ピン適応製品 番号	Oリング適応製品 番号
4NV- 17L100	17	26.0	26	13	100	14	278	P3020S	RP20S
4NV- 19L100	19	29.0	28	14	100	16	329	P3020S	RP20S
4NV- 21L100	21	31.0	28	16	100	18	337	P3020S	RP20S
4NV- 22L100	22	32.0	28	17	100	18	365	P3020S	RP20S
4NV- 24L100	24	35.0	28	18	100	20	429	P3020S	RP20S
4NV- 27L100	27	39.0	30	18	100	22	518	P3020S	RP20S