




製品詳細

ロングヘキサゴンソケット (マグネット付)

- 仮締め専用

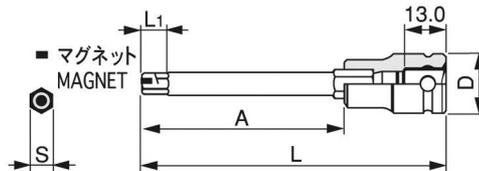

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D	寸法(mm) L1	寸法(mm) A	寸法(mm) L	質量 (g)	ピン適応 製品番号	Oリング適応 製品番号	EA品番
3KH-05LK	5	17	8	71	100	120	PIN3015S	RINGP14S	EA164MM-305
3KH-06LK	6	19	8	72	101	175	PIN3016S	RINGP14S	EA164MM-306
3KH-08LK	8	19	—	71	101	175	PIN3016S	RINGP14S	EA164MM-308

※専用ピン・Oリングは付いておりません。別途ご購入してください。

ご使用上の注意 **注意** • マグネット付のヘキサゴンソケットは力を入れ過ぎに注意してください。
 / Do not apply excessive force when using hexagon socket with magnet.