

差込角  
19.0mm  
(3/4")



差込角  
12.7mm  
(1/2")



# 差込角の サイズ変換アダプター

つくるよろこび

# TOP

## 簡単装着! ワンタッチ変換タイプ

インパクトレンチ用ユニバーサル  
ワンタッチアダプター (変換タイプ)

引抜試験  
240kgf **合格**  
簡単には抜けません!

## 狭所で使える 変換アダプター

インパクトレンチ用ユニバーサル  
ジョイント (変換タイプ)

首振り角度 30°



首振り角度 30°



手前にスライド、  
離してロック!

**作業効率  
アップ**

**ワンタッチ交換可能!**

Oリング、ピンの付け替え無しで  
インパクト用ソケットが使えます。



ソケットレンチ用 (S)



インパクトレンチ

**スライドロック式**

長さも  
 幅も  
 重さも  
**コンパクトに**

**37mm**

PAD-64 + PUN-4 (従来) **520g**  
 PUN-64 **250g**

製品番号	標準価格 (¥)	差込角S		首振り角度	φ (g)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数
		凹 (mm)	凸 (mm)				
EPA-64U	12,750	19.0 (3/4")	12.7 (1/2")	30°	344	140×40	6

JANコード: 4 975180 738288

【単位: mm】

製品番号	標準価格 (¥)	差込角S		首振り角度	φ (g)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	入数
		凹 (mm)	凸 (mm)				
PUN-64	8,800	19.0 (3/4")	12.7 (1/2")	30°	250	115×40	6

JANコード: 4 975180 727404

【単位: mm】

**NEW**

## ワンタッチアダプター使用で 作業効率アップ! インパクトレンチ用ソケット・ ワンタッチアダプターセット

6角  
サーフェイス  
差込角  
12.7mm  
(1/2")



**12**  
点セット

セット内容

- 17mm 19mm 21mm 22mm 24mm 26mm 27mm 30mm 32mm 36mm
- 差込角 12.7mm ワンタッチ式 アダプター
- 差込角 12.7mm 30mm ワンタッチ式 アダプター (ユニバーサル)

インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット

製品番号	標準価格 (¥)	φ (g)	入数	JANコード
PT-1736PUS	38,000	2,510	1	4 975180 729897

ケース寸法: 55×340×120

●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございます。  
△注意| 差込角の大きなレンチで力を入れ過ぎますと、工具が破損し、ケガの原因となります。



**10**  
点セット

セット内容

- 17mm 19mm 21mm 24mm 26mm 27mm 30mm 32mm 36mm
- 差込角 12.7mm ワンタッチ式 アダプター

インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット

製品番号	標準価格 (¥)	φ (g)	入数	JANコード
PT-1736SLPS	44,000	3,585	1	4 975180 729927

ケース寸法: 55×330×160

**MADE IN JAPAN**

新サイズ追加!

# インパクト用ソケット (差込角19.0mm・25.4mm)

6角  
ガーフェイス

(差込角9.5mm)  
(差込角12.7mm)



差込角  
19.0mm  
(3/4")

New  
50mm  
55mm



 
PT-650 PT-870

材質:SCM435 ■φ:24mm

製品番号	標準価格 (¥)	対応寸法 S (mm)	L (mm)	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (g)	JANコード
PT-617	2,650	17	50	12	30	44	355	725042
PT-619	2,650	19	//	13	32.5	//	360	725080
PT-621	2,650	21	//	15	35	//	374	725127
PT-622	2,650	22	//	//	36.3	//	373	725165
PT-623	2,800	23	//	16	37.5	//	//	725202
PT-624	2,800	24	//	//	38.8	//	370	725240
PT-626	2,950	26	//	//	41.3	//	378	725288
PT-627	2,950	27	//	//	42.5	//	375	725325
PT-629	3,250	29	53	18	45	//	412	725363
PT-630	3,250	30	//	//	46.3	//	410	725400
PT-632	3,350	32	//	19	48.8	//	428	725448
PT-635	3,450	35	55	20	52.5	//	494	725486
PT-636	3,700	36	//	//	53.8	//	498	725592
PT-638	4,200	38	57	//	56.3	//	558	725639
PT-641	4,800	41	//	22	60	//	572	725677
PT-646	5,600	46	62	23	66.3	//	755	725714
PT-650	8,700	50	//	31	71.3	54	955	725752
PT-655	10,050	55	//	30	77.5	//	1,035	725769

New  
差込角  
25.4mm  
(1")

70mm  
75mm  
80mm



材質:SCM435 ■φ:29mm

製品番号	標準価格 (¥)	対応寸法 S (mm)	L (mm)	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (g)	JANコード
PT-821	4,900	21	57	15	37.8	54	605	727510
PT-822	4,900	22	//	//	39	//	620	727534
PT-823	4,900	23	//	16	40.3	//	615	727572
PT-824	5,250	24	//	//	41.5	//	627	727619
PT-826	5,250	26	//	//	44	//	640	727657
PT-827	5,250	27	//	//	45.3	//	627	727701
PT-829	5,250	29	//	18	47.8	//	657	727749
PT-830	5,250	30	62	21	49	//	//	727787
PT-832	5,250	32	//	//	51.5	//	685	727886
PT-835	5,250	35	//	//	55.3	//	710	727923
PT-836	5,250	36	//	//	56.5	//	712	727961
PT-838	5,650	38	66	25	59	//	720	727985
PT-841	6,700	41	//	//	62.8	//	850	728005
PT-846	8,550	46	70	29	69	//	1,010	728043
PT-850	10,650	50	//	35	74	//	1,065	728081
PT-854	12,050	54	75	40	79	//	1,252	728180
PT-855	12,950	55	//	39	80.3	//	1,260	728227
PT-858	13,200	58	//	//	84	//	1,340	728265
PT-860	14,450	60	//	//	86.5	//	1,475	728302
PT-863	17,150	63	//	38	90.3	//	1,555	728340
PT-865	17,150	65	//	//	92.8	//	1,630	728388
PT-870	24,600	70	//	36	99.0	66	2,070	728425
PT-875	29,800	75	80	37	105.3	86	2,725	728432
PT-880	36,500	80	85	41	111.5	//	3,045	728449

新サイズ追加!

# インパクト用ディープソケット (差込角19.0mm・25.4mm)

6角  
ガーフェイス

(差込角9.5mm)  
(差込角12.7mm)



差込角  
19.0mm  
(3/4")

New  
50mm  
55mm




PT-650L PT-860L

材質:SCM435 ■φ:24mm

製品番号	標準価格 (¥)	対応寸法 S (mm)	L (mm)	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (g)	JANコード
PT-619L	4,000	19	100	19	32.5	44	655	725837
PT-621L	4,000	21	//	21	35	//	700	725875
PT-622L	4,000	22	//	22	36.3	//	//	725912
PT-623L	4,000	23	//	23	37.5	//	720	725950
PT-624L	4,000	24	//	24	38.8	//	705	725998
PT-626L	4,250	26	//	26	41.3	//	760	726056
PT-627L	4,550	27	//	27	42.5	//	765	726094
PT-629L	4,950	29	//	29	45	//	835	726131
PT-630L	5,350	30	//	30	46.3	//	840	726179
PT-632L	5,600	32	//	32	48.8	//	875	726216
PT-635L	5,900	35	//	35	52.5	//	980	726254
PT-636L	6,050	36	//	36	53.8	//	960	726308
PT-638L	6,650	38	//	38	56.3	//	990	726346
PT-641L	8,000	41	//	//	60	//	1,112	726384
PT-646L	9,800	46	//	//	66.3	//	1,305	726483
PT-650L	14,050	50	//	62	71.3	54	1,485	726520
PT-655L	15,250	55	//	59	77.5	//	1,650	726537

New  
差込角  
25.4mm  
(1")

60mm  
65mm

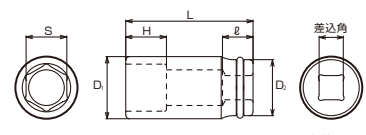

材質:SCM435 ■φ:29mm

製品番号	標準価格 (¥)	対応寸法 S (mm)	L (mm)	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (g)	JANコード
PT-822L	7,750	22	108	22	39	54	1,010	728500
PT-823L	7,750	23	//	23	40.3	//	1,063	728548
PT-824L	7,750	24	//	24	41.5	//	1,060	728586
PT-826L	8,000	26	//	26	44	//	1,133	728692
PT-827L	8,000	27	//	27	45.3	//	1,125	728739
PT-829L	8,000	29	//	29	47.8	//	1,120	728777
PT-830L	8,000	30	//	30	49	//	1,179	728814
PT-832L	8,000	32	//	32	51.5	//	1,200	728852
PT-835L	8,100	35	//	35	55.3	//	1,300	728890
PT-836L	8,100	36	//	36	56.5	//	1,280	728937
PT-838L	9,450	38	//	38	59	//	1,430	728975
PT-841L	9,450	41	//	//	62.8	//	1,450	729071
PT-846L	12,400	46	//	//	69	//	1,680	729118
PT-850L	15,800	50	//	64	74	//	1,650	729156
PT-855L	17,150	55	//	61	80.3	//	1,855	729194
PT-860L	22,500	60	//	59	71.3	66	2,470	729231
PT-865L	24,500	65	//	57	//	//	2,660	729248

注意 ●ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください。  
●工具の使用目的以外には使用しないでください。

※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き、下6ケタのみを記載してあります。  
●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございます。

インパクトレンチ用  
ソケット類 一覧



リング・ピン  
一覧



MADE IN JAPAN

■特約店

TOP ツープ.工業株式会社

●E-mail gyomu@toptools.co.jp ●URL https://www.toptools.co.jp  
本 社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目 2190-5 TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617  
(三条営業所)  
営 業 所 札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡