

# EA166EA-2 リベッター(エアー式) 取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。  
取扱説明書はいつでも読めるように大切に保管してください。


## ⚠ 使用上の注意

- ・製品の分解や改造はおこなわないでください。
- ・本体は絶縁されていませんので、電気に接触しないように注意して作業を行ってください。
- ・コンプレッサーの配管やドレン内の異物を除去しエアードライヤー、エアフィルターを設置してください。
- ・適正な使用圧力でご使用ください。作業内容に合わせたエアー工具を使用してください。
- ・使用前にホースをコンプレッサーの圧縮空気で掃除する事で湿気や埃を除去できます。
- ・作業時は保護メガネ、イヤーマフ、防塵マスク、防振手袋を着用して安全に作業してください。
- ・作業現場は必ず換気を良くしてください。
- ・引火や爆発のおそれがある場所では使用しないでください。
- ・本体のノズルピースをのぞいたり、人に向けて作動させないでください。
- ・ノズルピースを交換する際は本体をエアーホースから外し、動かないことを確認して作業してください。

## ◆ 各部 名称



## ◆ 取付け例

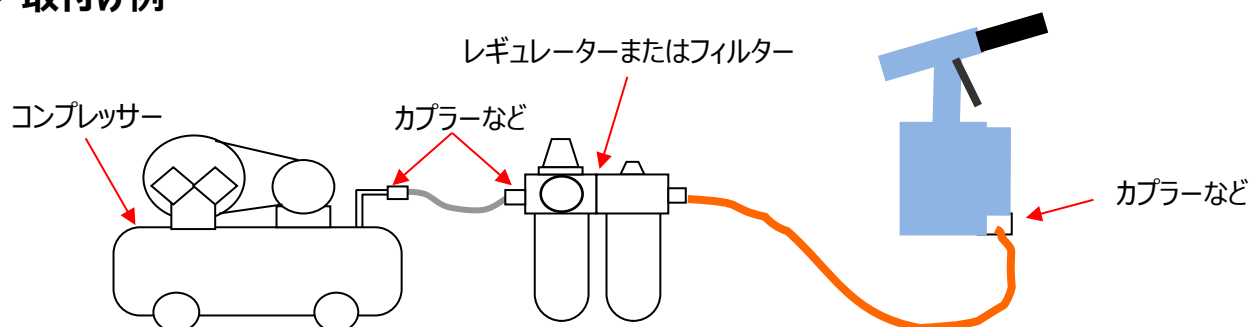

## ◆ ノーズピース交換方法

①スパナの赤丸部分でノーズピースを緩めます。



②新しいノーズピースを締めます。

※ノーズピースが硬い場合はジョーケースを専用スパナで少し緩めて頂くとノーズピースの締込みが容易になります。  
ノーズピースを取付け後にジョーケースも締めます。



## ◆ 使用方法

安全キャップを本体に取り付けます。(リベットの切れ端を溜めるパーツです)  
リベット径に合わせたノーズピースを装着し、リベットを本体に差し込みます。  
レバーを握ると本体が作動します。レバーを離すと停止します。  
※安全キャップに溜まるリベットの切れ端は一杯になる前に空にしてください。

## ◆ 仕様

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ●全長… 230mm                 | ●プラグ種類… 20型 雄ねじプラグ(R1/4")    |
| ●重量… 1.49kg                | ●吸入口… Rc1/4"                 |
| ●リベット能力… 2.4,3.2,4.0,4.8mm | ●推奨コンプレッサー… 5 HP以上           |
| ●ストローク数… 14mm              | ●付属品… 20型 雄ねじプラグ(R1/4")x 1 個 |
| ●使用圧力…0.62MPa              | 専用スパナx2本                     |
| ●エアー消費量… 113/min           | ノーズピース (2.4,3.2,4.0,4.8)     |

## ◆ メンテナンス

- ①本体からエアーホース外し本体の底を上にした状態で六角部分を専用スパナで緩めます (図1)  
※固い場合は本体に布を巻いてバイスなどで固定してください。
- ②本体の中に油圧シリンダーが入っているのでプライヤーなどで引き抜いてください (図2)
- ③注油口から漏れない程度で注油してください (図3)  
※本体は立てた状態で保持してください。横にするとオイルが漏れます。

図 1



図 2



油圧シリンダー

図 3



注油口

株式会社エスコ  
本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX:(06)6541-0929