

チューブカッター EA202MA、EA202MB、EA202MR

ミニタイプ



EA202MA



EA202MB


小さなボディで大きな仕事！

●材質…スチール(防錆)

品番	適合管外径	全長	作業半径	替刃(銅管)	替刃(ステン)	重量
EA202MA	1/8"~5/8"	45mm	31.75mm	EA202MA-1(5枚)	-	80g
EA202MB	3/16"~7/8"	58mm	42.86mm	EA203MA-1(10枚)	EA203MA-2(5枚)	135g

※それぞれ銅管用の刃が付属されております。

ラチェット&ミニ切り替えタイプ

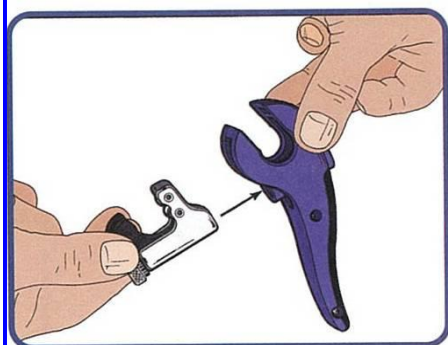

●材質…ハンドル:プラスチック(滑り止め付)

品番	仕様	適合管外径	全長	替刃(銅管)	替刃(ステン)	重量
EA202MR	ラチェットハンドル + ミニカッター (EA202MA)	1/8"~5/8"	127mm	EA202MA-1(5枚)	-	120g

※銅管用の刃が付属されております。

◆ハンドルと合わせても120gの軽量タイプ!

◆用途に応じて2タイプ切り替え可能

◆ラチェット送り角15° で狭いスペースでも楽々作業!