

EA203RD/RE(ラチェットチューブカッター)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

特長

- ・ラチェット機能で刃を自動的に送るので狭い場所でも簡単に使えます。
- ・銅、真鍮、アルミ管用カッターです。

仕様


	能力	替刃場所(1枚)	バリ取りツール
EA203RD	6～23mm	ハンドル蓋内	スクレーパーを内蔵
EA203RE	9～29mm	ハンドルネジ止め	ヤスリを内蔵

使用方法

- 1、ノブを左(反時計)に回し切断する管が挟める大きさまで刃を開きます。
- 2、ヘッドに管を入れます。
- 3、ノブを右に回し管に刃を当ててください。
- 4、ハンドルを図のように動かし切り進めます。
- 5、刃は切り終えるまで自動的に送られます。
- 6、もし空回りするようであればノブを締め直してください。
- 7、刃が直接ローラーに当たるまで締め込まないでください。

お手入れ

- ・切り粉や埃など常に取り除いてください。
- ・稼動部には定期的に注油してください。

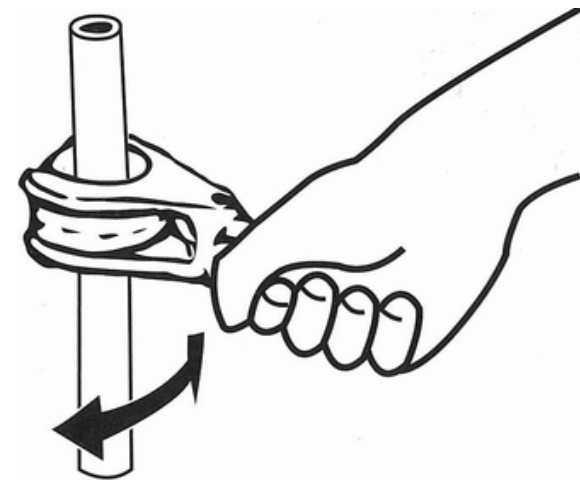

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929