

TCB104
EA203SA-1



TCB105
EA203SA-2

TCB

■ ベアリング装備チューブカッター

(ステンレス・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)

TUBE CUTTER・PIPE CUTTER

▶ 特長


- ステンレス、鋼の切断に適しています。
- 本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。
- ローラー及びカッターホイールにベアリング装備。

■ 替刃(ベアリング装備)



TCBC105
EA203SA-11

▶ 使用例

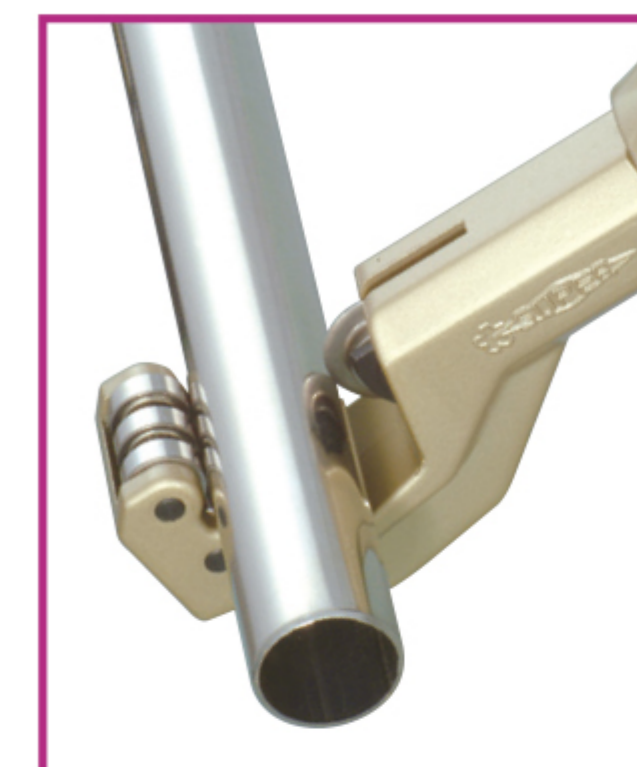

品番	切断できるパイプ(mm)		全長 (mm)	質量 (g)	替刃	EA品番
	外径	最大肉厚				
TCB104	4~28	3	78	140	TCBC105 EA品番: EA203SA-11	EA203SA-1
TCB105	4~32		137	300		EA203SA-2
TCB107	6~50		181	420		EA203SA-3