


## EA204B チェーン式カッター

特長 ・小型でも75 の鋼管を切断する事ができるカッターです。  
調節が簡単で、1/4回転の作動でパイプを切断する事が  
できるので、狭い場所、作業しにくい場所でのパイプ切断に  
最適です。

仕様 能力... 15~75  
全長... 250mm  
重量... 800g

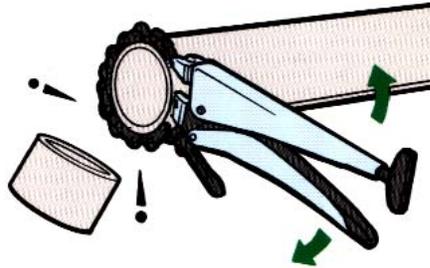

厚さ2.6mmまでのステンレス・銅・PVCなどのパイプの切断に