


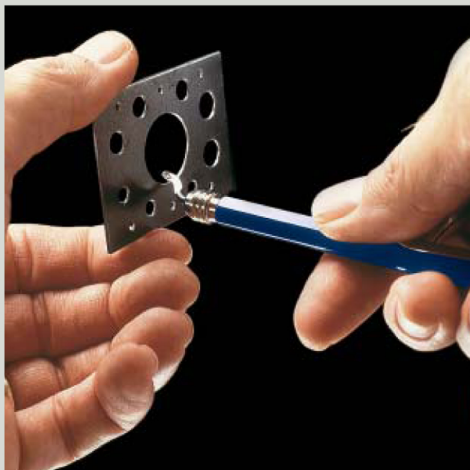

テディーバー TB1000 EA207SB

2.6mm軸のNブレードを保持します。ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。

▶ 8mm (対辺) 六角アルミハンドル、N1ブレード付。



※下記のブレードで超硬・ダイヤモンド・コバルトハイスの表示のないものはすべてハイス鋼(HRC62~64)です

ブレード名称	型番	形状(軸径2.6mm)	刃先角度	重量(g)	EA品番	適 用
N1	BN1010		40°	13	EA207RL-10	鉄鋼・アルミの軽切削用。片刃、右回りのみ。全長24mm、刃長8mm。
N2	BN2010		80°	14	EA207RL-20	鋳物・真鍮・プラスチックの軽切削用。両刃、左右回り。鈍い刃(糸面取り用)。
N10 コバルトハイス	BN1310		45°	13	EA207RL-40	ステンレス鋼等の難削材やプラスチックにも適した汎用性のあるブレード。45度、右刃。硬度：HRC65-67。
N3	BN3010		50°	13	EA207RL-30	内外面同時バリ取り用。片刃、右回りのみ。最大板厚4.5mm。全長23mm。