




特許取得済

裏座ぐりバー RC2000 EA207TC

バリ取り穴径5～10mm用の
標準サイズ。R2ブレード付。

ブレードの 交換方法

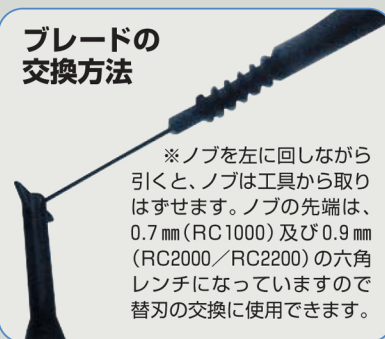

※ノブを左に回しながら引くと、ノブは工具から取りはずせます。ノブの先端は、0.7mm (RC1000) 及び0.9mm (RC2000/RC2200) の六角レンチになっていますので替刃の交換に使用できます。

ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはすとブレードが横方向に戻ります。抜く時も同様します。

名 称	型 番	形 状	使用範囲(mm)	刃先角度	重量(g)	入 数	EA品番	適 用
R1	BR1010		3～5.5	90°	5	10		
	BR1001				4	1		取り付けねじ付
ヘックスキー	RC0100A		—	—	1	1		R1用
取り付けねじ	RC0004		—	—	1	1		R1用
R2	BR2010		5～10	90°	7	10	EA207TC-1	
	BR2001				4	1		取り付けねじ付
ヘックスキー	RC0200A		—	—	1	1		R2、R3用
取り付けねじ	RC0014		—	—	1	1		R2用
R3	BR3001		10～22	90°	6	1		取り付けねじ付
取り付けねじ	RC0048		—	—	1	1		R3用