


EA207VW - 2
(面取セット)

ハンドル: 20 × 125mm

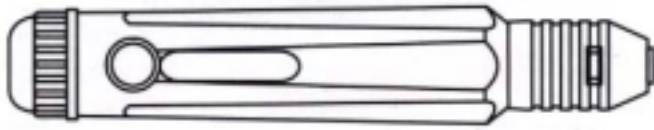

3.2mm軸の全てのSブレードを保持します。
ハンドル内部に替刃が収納できます。

外面取りカッター



 
クランク形外径面取りカッター。
4～18mmの丸棒、パイプ等の外径用。
軸径3.2mm、全長56mm

カウンターシンク



10.4mmクランク形カウンターシンク
軸径3.2mm、全長59mm

小パイプリーマー




鉄鋼・アルミの重切削用。片刃、右回りのみ。
軸径3.2mm 全長48mm 刃長10mm 黒色

カウンターシンク



3.2mmクランク形カウンターシンク。
0～3mm径穴用。軸径3.2mm 全長55mm

ドリルチャック

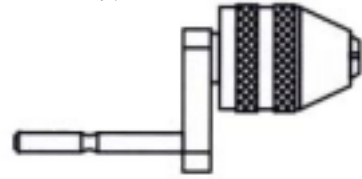

クランク形ドリルチャック 0～3.2mm
用。
軸径3.2mm、全長58mm

溝用スクレーパー



内径Oリング溝のバリ取り用。奥行20mm。
0～3mmまで。軸径3.2mm、全長58mm

内ネジ用スクレーパー



錆びたりつまったりした内径ねじの掃除
用。
最小ねじ径9mm 軸径3.2mm 全長58mm

小パイプリーマー



鋳物・真鍮・プラスチック用。両刃、左右回り。
軸径3.2mm 全長48mm 刃長12mm シルバ-色

先端部拡大図

