


EA207W- 20 (キー溝スクレーパー)

ハンドル特徴 ゴムとプラスチック製
軽量 強靱

ブレードの交換が楽にできます。
後部キャップはブレード収納可能

全長...150mm (最短縮時)
ホルダー部は伸縮します。
刃先角度 55°
標準替刃
EA207W-1

能力 2.4~11mmまで
内、外径キー溝のバリ取り用

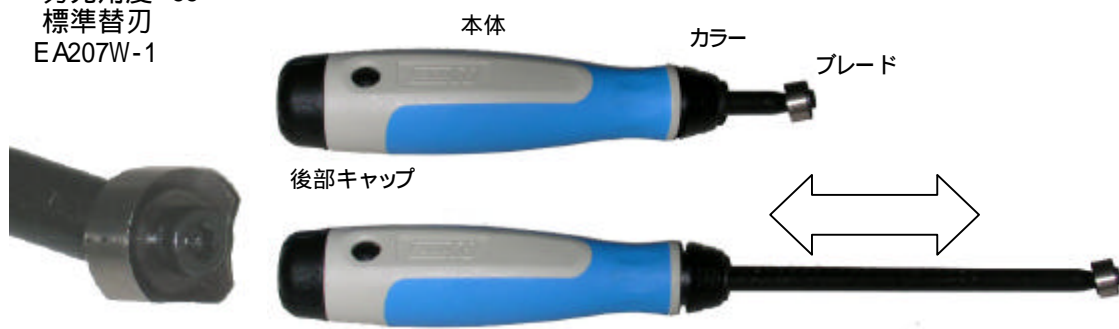

ホルダーを保持できるユニークなハンドル。

ハンドルに装着されたホルダーは、その長さが調節できます。

(使用方法)

- ・ブレードホルダーをハンドルに差し込みます。ハンドルのカラーを押し下げながらホルダーを挿入します。希望する長さでカラーを離し固定します。
- 後のキャップは作業中にはずれないようにしています。
キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。