


EA208E 充電式油圧エキスパンダー

■各部の名称および標準付属品

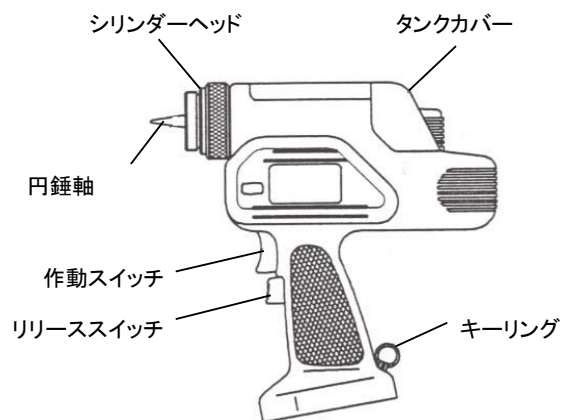

● バッテリーパック




● 充電器



● ターミナルカバー



● ダブルブローケース

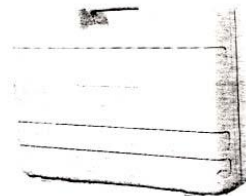

■仕様

● 電動油圧エキスパンダー

能力(銅管外径)	3/8"~1.3/4"(9.53~44.5mm)
公称出力	2.7tonf
電動機	14.4V DCモータ
外形寸法	260(長さ)×250(高さ)×80(幅)
重量	2.4kg

● バッテリーパック

電池名称	円筒密閉型ニッケルカドミウム電池 EA208E-1 (EA208E、EA585EB、EA585E-50用充電電池)
公称電圧	DC14.4V
定格容量	1.2Ah
充電時間	15分
質量	0.75kg

● 専用充電器

入力電圧	単相交流100V
入力周波数	50/60Hz
入力容量	215VA
充電時間	15分
外径寸法	200(長さ)×95(高さ)×115(幅)
重量	0.77kg

● 標準付属品

バッテリーパック
専用充電器
肩かけベルト
ダブルブローケース
ターミナルカバー

※ヘッドは別売のEA208-3H~16Hを使用してください。

※改良のため本仕様は、予告なく変更することがあります。

● 第一種銅管専用です。