
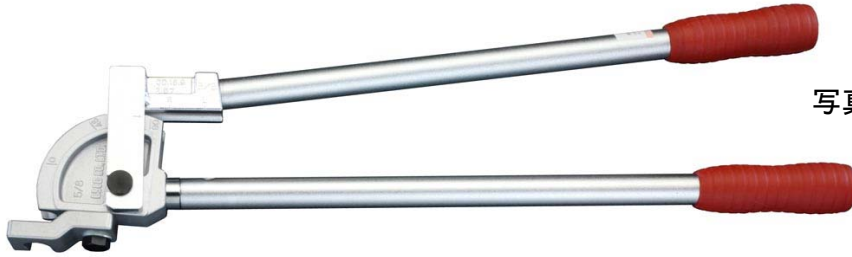


EA217-4~EA217-7 レバー式ベンダー

なまし銅管専用


- ベンダーシューなど主要パーツはアルミダイキャストで軽量 & 高強度
- 狭い場所での配管作業に便利です
- R(曲げ半径)が小さいので、化粧カバーの設置も問題なく出来ます
- 可動ハンドルは取外しができますので作業効率UP!
- 壁持ち出しパイプなどを曲げる際に非常に便利です
- ハンドルは力の入りやすい角度に設定しております

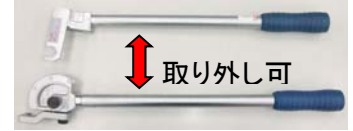

写真はEA217-5

品番	適用サイズ	曲げ半径	全長	幅	重量
EA217-4	1/2"	38R	450mm	110mm	1420g
EA217-5	5/8"	57R	570mm	135mm	2110g
EA217-6	3/4"	76R	750mm	180mm	2960g
EA217-7	7/8"	85R	890mm	180mm	3360g

廃番

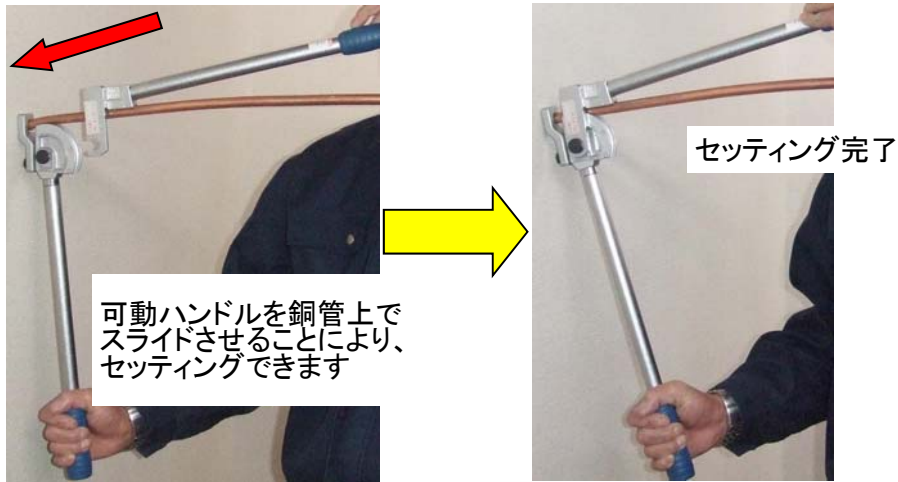

可動ハンドルを銅管上でスライドさせることにより、セッティングできます

セッティング完了

- ハンドルが分離しますので、通常のレバー式ベンダーに比べて、ハンドル開閉角度が小さいので、狭い場所での作業が可能!