


EA217-6 (冷媒6分用) 部品図

全長 750mm
重量 2,960g
曲げ半径 4R (76mm)

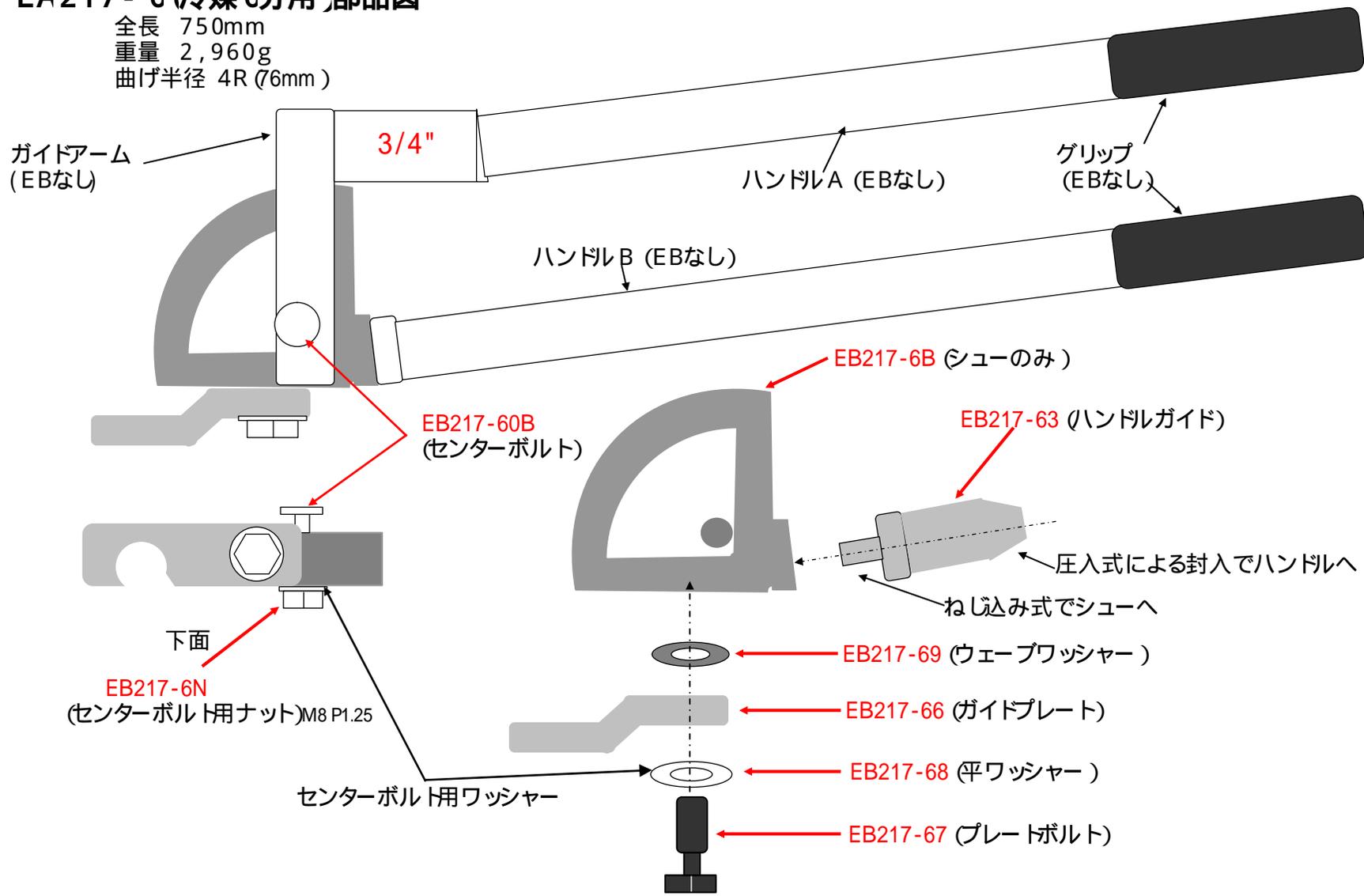

ガイドアーム
(EBなし)

3/4"

ハンドルA (EBなし)

グリップ
(EBなし)

ハンドルB (EBなし)

EB217-6B (シューのみ)

EB217-60B
(センターボルト)

EB217-63 (ハンドルガイド)

ねじ込み式でシューへ
圧入式による封入でハンドルへ

下面

EB217-6N
(センターボルト用ナット) M8 P1.25

EB217-69 (ウェーブワッシャー)

EB217-66 (ガイドプレート)

EB217-68 (平ワッシャー)

EB217-67 (プレートボルト)

センターボルト用ワッシャー