


EA300 - 1 2火口バーナー(プロパンガス仕様)

- ・火口 #140(EA300BG-4) 2ヶ付 **(別売火口 EA300BG-1 ~ -8)**
- ・先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
- ・天然ガス(中圧)にも使用出来ます。
- ・各部長さ...次ページにございます。
- ・火口のネジ径 M6×1.0
- ・火口は #50、70、100、140、200、225、315、400、450の10種類の使用可能。
- ・ロウ付パイプ径 2吋まで可能。
- ・二又サオのみの販売は致しません。修理扱いにて受注お願い致します。

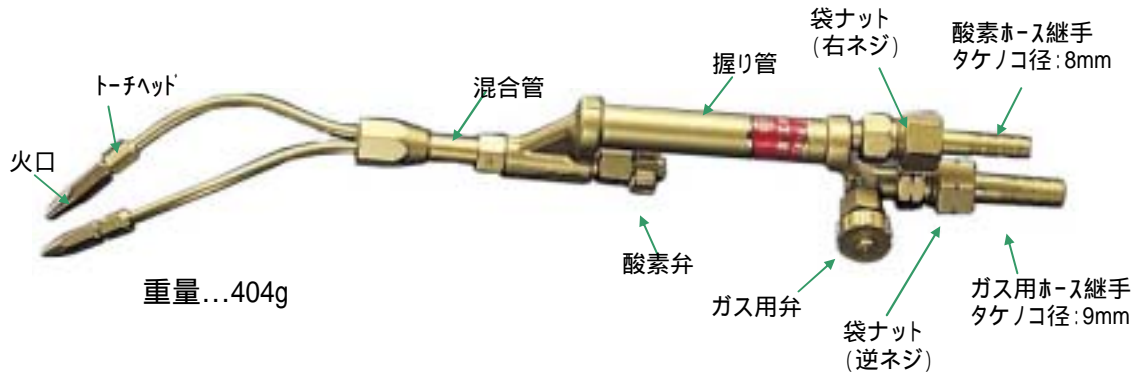

熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するコードバルブ(弁)が付いています。これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(ℓ/h)を表しており、その数値が火口に打刻されています。

重要 可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1～3のいずれかの資格が必要です。
 資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。

労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)

1. ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2. ガス熔接技能講習を終了したもの
3. その他労働大臣が定めるもの

