


EA300-5 (乾式安全器)

- 逆火防止に。
- 調整器用・配管取出し口用
- 小型軽量の乾式安全器。安全性が高く、トリックカム復元方式採用で作業性も優れていて作動時のリセットが簡単に行えます。

○ 特徴

1. トリックカム復元方式
2. 完全密封型消炎構造
3. 軽量小型

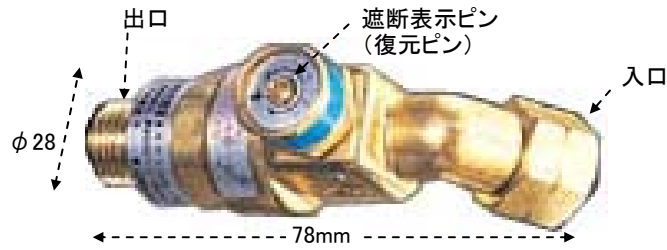


○ 仕様

適用ガス	アセチレン・プロパン等(水素を除く)
最高使用圧力	0.13MPa
流量	2m ³ /h(標準状態)(P2=0.05MPaの時)
接続口径	8A
全長	78mm
入口接続	M16X1.5 左メス
出口接続	M16X1.5 左オス
重量	240g

○ 使用例

・調整器に取付け

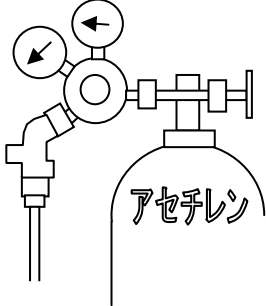

○ 復元方法

遮断器が作動すると、遮断表示ピンが突出します。

(正常時)


ピンが突出していない。




(遮断時)

ピンが突出している。




遮断器の復元はコイン又はドライバーでピンを1回転させ → に  を合せると自動的に復元します。

正常時

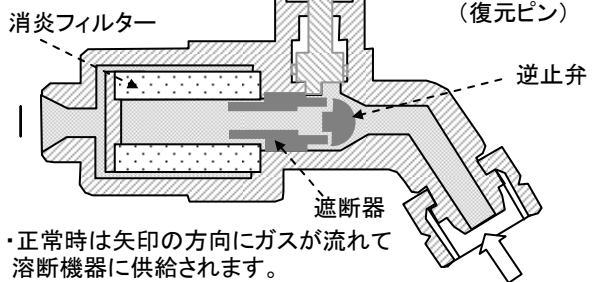

逆流時

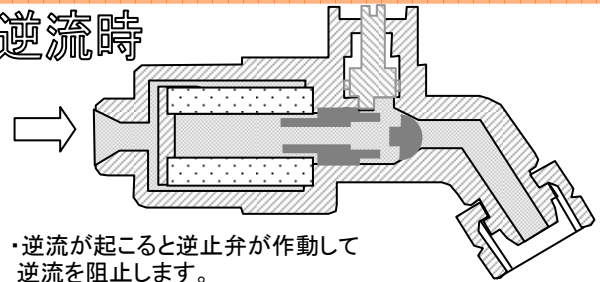

逆火時

