

EA300 - 5B

(乾式安全器)

逆火防止に。
調整器用 配管取出し口用
小型軽量の乾式安全器。安全性が高く、トリックカム復元方式採用で
作業性も優れていて作動時のリセットが簡単に行えます。

特徴


1. トリックカム復元方式
2. 完全密封型消炎構造
3. 軽量小型




仕様

適用ガス	酸素
最高使用圧力	0.99MPa
流量	30m ³ /h(標準状態) (P2 = 0.8MPaの時)
接続口径	8A
全長	78mm
入口接続	M16 X1.5 右メス
出口接続	M16 X1.5 右オス
重量	249.2g

使用例
調整器に取付け

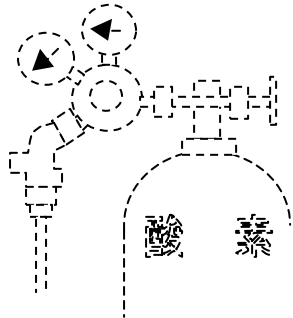


復元方法
遮断器が作動すると、遮断表示ピンが突出します。

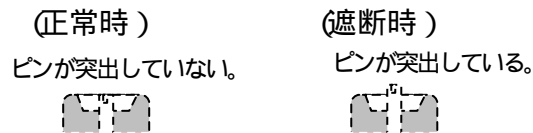


遮断器の復元はコイン又はドライバーで
ピンを1回転させ に (リセットマーク) を合せると
自動的に復元します。

正常時

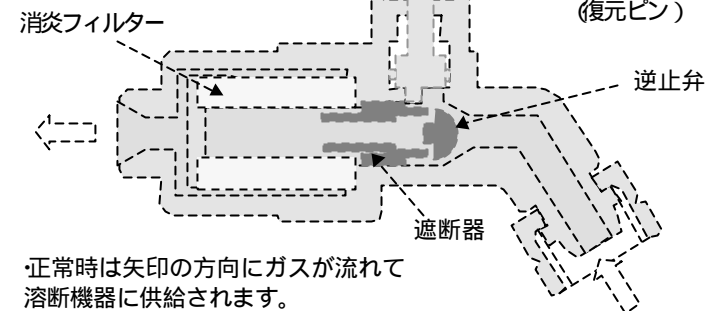

逆流時

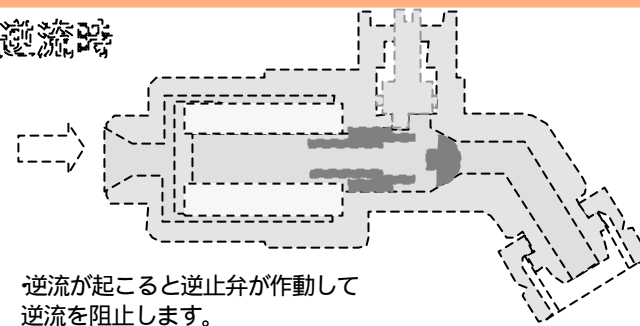

逆火時

