


継手付軽量ホース(ガス溶断専用)


# マイルドホース+チヨコック(ロック機構付)

アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。

軽量手元ホース

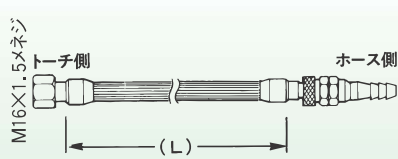

軽量溶断ホース

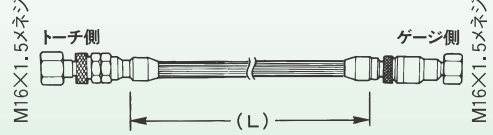

■特長

- ・超軽量(従来ホースの1/2)
- ・柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れにくい)
- ・作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)

■主な仕様


|      |                            |
|------|----------------------------|
| 使用ガス | 酸素+アセチレン、プロパン、水素+エチレン混合ガス等 |
| 使用圧力 | 1MPa未満                     |
| 破壊圧力 | 3MPa(ジョイントが破壊する最小圧力値)      |
| 使用温度 | -10~+40℃                   |
| 接続形状 | Qジョイント又は、チヨコック付            |

\* 各ガス専用のホースを必ずご使用下さい。  
\* 軽量溶断ホースには、スプリング付もあります。

■アクセサリ

\* マイルド用1本物ホース口

 M-4




55

\* マイルド用  
ホースバンド

 SGL-8-12



| 軽量手元ホース                                                                             | 品名                                    | 長さ  | 型式           | 品番     | 質量(kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|--------------|--------|--------|
|  | チヨコック付<br>手元セット                       | 2M  | TC-2M        | 082517 | 0.7    |
|                                                                                     |                                       | 4M  | TC-4M        | 082518 | 1.2    |
|  | チヨコック付<br>手元セット<br>トーチソケットなし          | 2M  | TC-2M Sナシ    | 082538 | 0.6    |
|                                                                                     |                                       | 4M  | TC-4M Sナシ    | 082539 | 1.1    |
| 軽量溶断ホース                                                                             | 品名                                    | 長さ  | 型式           | 品番     | 質量(kg) |
|  | 標準品<br>ゲージソケット<br>+<br>トーチプラグ付        | 4M  | C-4M         | 082505 | 1.4    |
|                                                                                     |                                       | 10M | C-10M        | 082506 | 3.0    |
|                                                                                     |                                       | 20M | C-20M        | 082507 | 5.6    |
|                                                                                     |                                       | 30M | C-30M        | 082508 | 8.2    |
|                                                                                     |                                       | 50M | C-50M        | 082509 | 13.4   |
|  | ゲージソケット<br>トーチプラグ無し                   | 4M  | C-4M PSナシ    | 082526 | 1.2    |
|                                                                                     |                                       | 10M | C-10M PSナシ   | 082527 | 2.8    |
|                                                                                     |                                       | 20M | C-20M PSナシ   | 082528 | 5.4    |
|                                                                                     |                                       | 30M | C-30M PSナシ   | 082529 | 8.0    |
|                                                                                     |                                       | 50M | C-50M PSナシ   | 082530 | 13.2   |
|  | ゲージ側スプリング付<br>ゲージソケット<br>+<br>トーチプラグ付 | 10M | CS-10M       | 082546 | 3.1    |
|                                                                                     |                                       | 20M | CS-20M       | 082547 | 5.7    |
|                                                                                     |                                       | 30M | CS-30M       | 082548 | 8.3    |
|                                                                                     |                                       | 50M | CS-50M       | 082549 | 13.2   |
|                                                                                     |                                       | -   | -            | -      | -      |
|  | ゲージ側スプリング付<br>ゲージソケット<br>トーチプラグ無し     | 10M | CS-10M PSナシ  | 082558 | 2.9    |
|                                                                                     |                                       | 20M | CS-20M PSナシ  | 082559 | 5.5    |
|                                                                                     |                                       | 30M | CS-30M PSナシ  | 082560 | 8.1    |
|                                                                                     |                                       | 50M | CS-50M PSナシ  | 082561 | 13.3   |
|                                                                                     |                                       | -   | -            | -      | -      |
|  | 両端スプリング付<br>ゲージソケット<br>+<br>トーチプラグ付   | 10M | CSS-10M      | 082570 | 3.1    |
|                                                                                     |                                       | 20M | CSS-20M      | 082571 | 5.7    |
|                                                                                     |                                       | 30M | CSS-30M      | 082572 | 8.3    |
|                                                                                     |                                       | 50M | CSS-50M      | 082573 | 13.5   |
|                                                                                     |                                       | -   | -            | -      | -      |
|  | 両端スプリング付<br>ゲージソケット<br>トーチプラグ無し       | 10M | CSS-10M PSナシ | 082582 | 3.0    |
|                                                                                     |                                       | 20M | CSS-20M PSナシ | 082583 | 5.6    |
|                                                                                     |                                       | 30M | CSS-30M PSナシ | 082584 | 8.2    |
|                                                                                     |                                       | 50M | CSS-50M PSナシ | 082585 | 13.4   |
|                                                                                     |                                       | -   | -            | -      | -      |
|  | ミニセーブ付<br>ゲージソケット付                    | 10M | C-10M ミニ付    | 082593 | 3.0    |
|                                                                                     |                                       | 20M | C-20M ミニ付    | 082594 | 5.6    |
|                                                                                     |                                       | 30M | C-30M ミニ付    | 082595 | 8.2    |
|                                                                                     |                                       | -   | -            | -      | -      |
|                                                                                     |                                       | -   | -            | -      | -      |
|  | ミニセーブ付<br>ゲージ側スプリング付<br>ゲージソケット付      | 10M | CS-10M ミニ付   | 082602 | 3.1    |
|                                                                                     |                                       | 20M | CS-20M ミニ付   | 082603 | 5.7    |
|                                                                                     |                                       | 30M | CS-30M ミニ付   | 082604 | 8.3    |
|                                                                                     |                                       | -   | -            | -      | -      |
|                                                                                     |                                       | -   | -            | -      | -      |