

EA300BA-2
(酸素用カプラー)

- 材質 ソケット: 真鍮製
パッキン: ニトリルゴム
スプリング: ステンレス


- 適用ガス 酸素
- 使用温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 使用圧力 1MPa以下
- 破壊圧力 3MPa
- 適合ホース $\phi 5\text{mm}$

カプラー(酸素用プラグがささります。)



タケノコ(ホースを差し込みます。必ずホースバンドで固定してください。)

(接続例 : 中間)

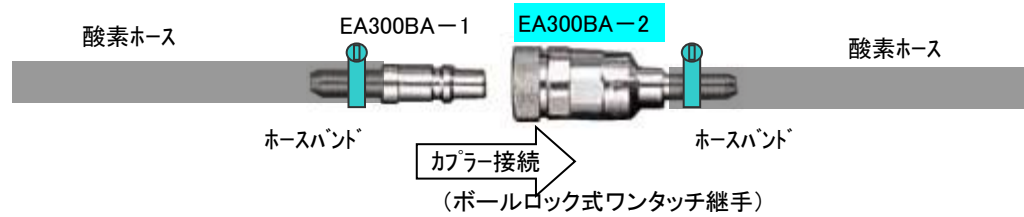

(接続例 : 端末)

