

Qジョイント(ワンタッチホース継手・ロック機構なし・日東タイプ)

ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。



Qジョイント

【主な仕様】 ボールロック方式


材質	本体:真鍮(ソケット) 鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
適用ガス	酸素、アセチレン、LPガス等
使用温度	-10℃～+60℃
使用圧力	1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状	ホース: 1/4" (φ6) 5/16" (φ8) 3/8" (φ9) ネジ: 酸素用 M16×1.5 (右) ガス用 M16×1.5 (左)

【流量表】

(m³/h)標準状態

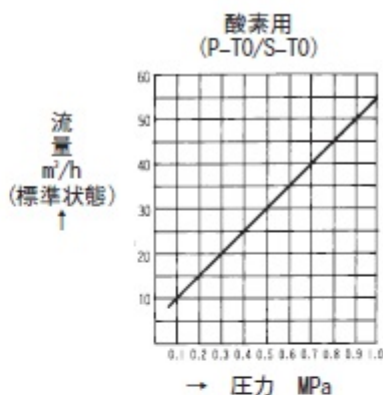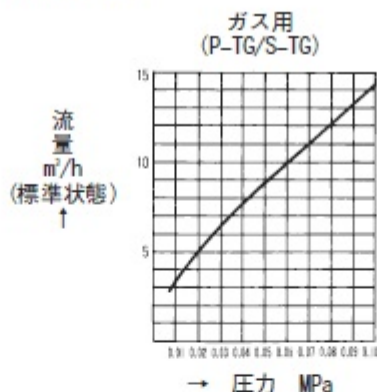



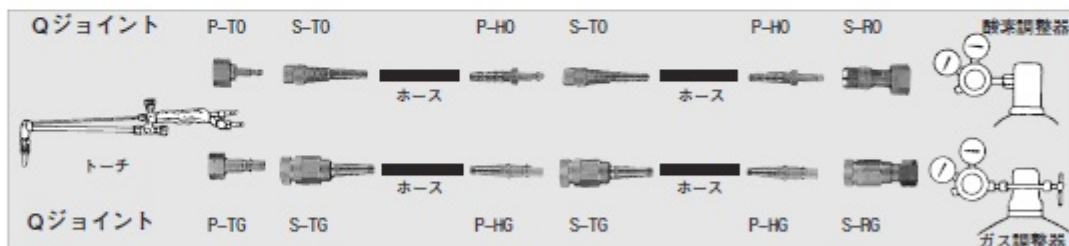










【接続方法】



Qジョイントシリーズ

	品名	形状	流体	品番	型式	用途
P (プラグ)	ホースプラグ		酸素	081020	P-HD	1/4 × 5/16 酸素・ホース用
			ガス	081021	P-HG	5/16 × 3/8 ガス・ホース用
	トーチプラグ		酸素	081022	P-TD	M16×1.5(右) 酸素・トーチ用
			ガス	081023	P-TG	M16×1.5(左) ガス・トーチ用
S (ソケット)	ホースソケット		酸素	081024	S-TD	1/4 × 5/16 酸素・ホース用
			ガス	081025	S-TG	5/16 × 3/8 ガス・ホース用
	ゲージソケット		酸素	081026	S-RD	M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用
			ガス	081027	S-RG	M16×1.5(左) ガス・ゲージ用

	品名	形状	流体	品番	型式	用途
P・S (セット)	中間ホースセット		酸素	081030	P-HQ/S-T0	酸素・中間ホース用
			ガス	081031	P-HG/S-TG	ガス・中間ホース用
	ゲージセット		酸素	081032	P-HQ/S-R0	酸素・ゲージ用
			ガス	081033	P-HG/S-RG	ガス・ゲージ用
	トーチセット		酸素	081034	P-T0/S-T0	酸素・トーチ用
			ガス	081035	P-TG/S-TG	ガス・トーチ用
マイルドホース専用	マイルドホースプラグ		酸素	081036	P-H04	酸素・マイルドホース用
			ガス	081037	P-HG4	ガス・マイルドホース用
	マイルドホースソケット		酸素	081038	S-T04	酸素・マイルドホース用
			ガス	081039	S-TG4	ガス・マイルドホース用
	マイルドホースクランプ			100307	M-5-12	
	マイルド1本物継手		酸素ガス 共用	100306	M-4	マイルドホース用
ノールマホースバンド			081046	SLG-5-12		

EA300BA-1

EA300BA-11

EA300BA-2

EA300BA-12