

EA300BB-3 (酸素用プラグ 溶接器側)

材質 鋼


適用ガス 酸素

使用温度 -10 ~ +60

使用圧力 1MPa以下

破壊圧力 3MPa

接続ネジ M16XP1.5 (右メネジ)

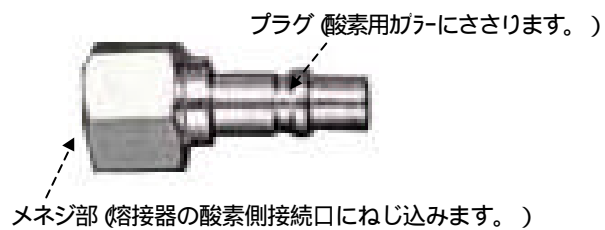

(接続例)

