

パワートーチ RZ-840 EA303FA-1



**POWER TORCH**

強力耐風バーナー パワートーチ

**強力集中炎**

RZ-840

**作業効率改善仕様**

**プロモデル**

点火、消火の操作はライター感覚。空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動防止機能など多彩な機能を搭載。自動車工場の生産ラインでも使われているハイエンドモデルです。

**強火力**  
3.5kW  
(3,000kcal/h)



ワン手で点火・消火が可能！  
いつでも好みの火力で点火可能！



新発売  
使う時だけ点火の  
**エコバーナー**  
省エネでECO!

ワンアクション  
点火⇄消火



設定した炎サイズで点火

火力調整つまみで炎サイズを設定して点火します。



強い火力で点火



弱い火力で点火



#### 製品概要

操作性に優れたトリガー式。点火、消火の操作はライターと同じように点火ボタンを押して離すだけ。火力調整機能をはじめ、空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能など多彩な機能を搭載。自動車工場の生産ラインなどでも使われるハイエンドモデルです。

#### ◆「経済産業省製造産業局長賞」を受賞◆

2009年8月27日～29日に行われた「JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2009」においてパワートーチRZ-840が「新商品＆ヒット商品コンクール」の【経済産業省製造産業局長賞】を受賞しました。「加熱作業時だけの点火、燃焼ができムダなガスを消費しない”エコ仕様”」などが高く評価されました。

## 製品仕様

### ●外形寸法

長さ150×幅25×高さ100mm（本体のみ）

### ●重量

140g（本体のみ）

### ●ガス消費量

253g/h（RZ-860使用時）※1 EA303FA-10

### ●燃焼時間

約1時間10分（RZ-860使用時）※2 EA303FA-10

### ●発熱量

3.5kW（3,000kcal/h）（RZ-860使用時）※1 EA303FA-10

2.8kW（2,400kcal/h）（RZ-850使用時）※1

### ●火口径

φ20mm（外径）

### ●火炎温度

最高1,400～1,600℃ 最低1,000℃

### ●点火方式

圧電点火方式

### ●付属品

専用容器（ボンベ）RZ-860 1本 EA303FA-10

### 備考

※1 10分間の連続燃焼データを1時間に換算したものです。

※2 30分間の連続燃焼データより換算したものです。

製品概要

製品仕様

関連商品

## 適合ポンペ


業務用パワーガス・プロ RZ-860

EA303FA-10

パワーガス・プロ レギュラー RZ-850

空気調整つまみを全閉にして燃焼。  
低温のソフトな炎になります。

**360°**  
フルタイム逆さ使用可能

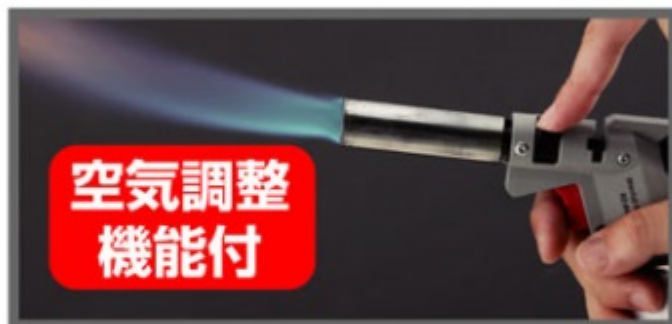

## 多彩な機能搭載

① トリガー式点火ボタン

② 空気調整機能付

③ 連続使用ボタン付

④ 誤作動防止機能付





## 多彩な用途 点火、消火を繰り返す加熱作業に最適



金型に付着した樹脂の除去



ロウ付け



寿司ネタのあぶり



樹脂製品のバリ取り



ガラス細工



ケーキの焦げ目付け

### 作業

製造ラインでの加熱作業  
樹脂製品のバリ取り  
各種ロウ付  
塩ビパイプ曲げ  
各種配管作業  
(水道管・ガス管)  
(電設・エアコン)  
板金作業  
焼き入れ・焼き戻し

水道管の凍結解凍

塗装はがし

Pタイルはがし

射出成形機のノズル掃除

固着したナット外し

### 料理

寿司ネタのあぶり

グラタンの焦げ目付

焼き豆腐

ケーキの焦げ目付

### ホビー

各種アートクラフト

ガラス細工

ステンドグラス

時代焼き 七宝焼き

彫金 籐芸

竹細工

### レジャー

炭の火起し

スモークウッドへの着火

## 適合ポンベについて

右の新富士バーナー製  
ポンベ(ねじ込み式タイプ)が  
ご使用になれます。

ねじ込み缶



RZ-850



RZ-860



KC-860



KC-870



ST-720

EA303FA-10

EA303YF-16