
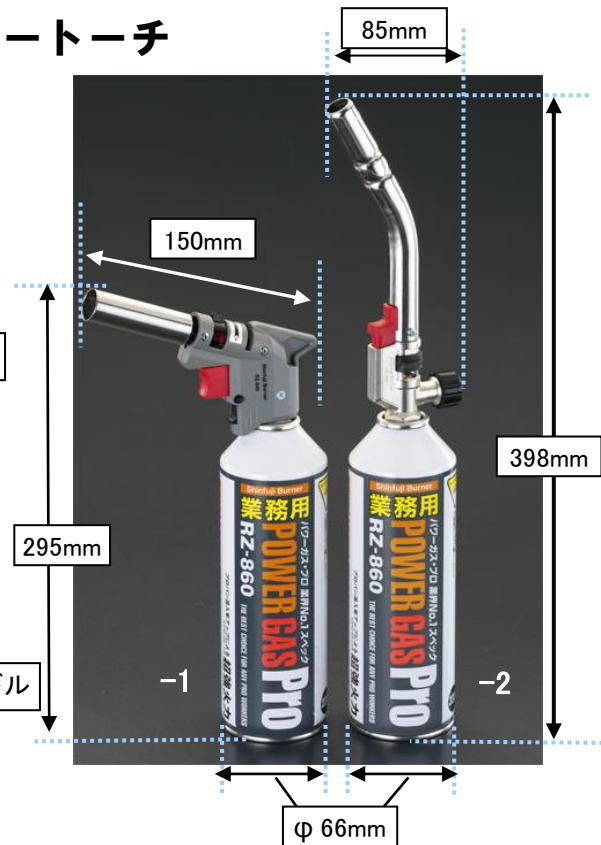


EA303FA-1、-2 自動点火パワートーチ

- 自動点火
- 逆さ使用可能
- 成分…液化ブタン、液化プロパン(内容量220g)
- 交換用ボンベ…EA303FA-10(3本入)

火口部
各種名称

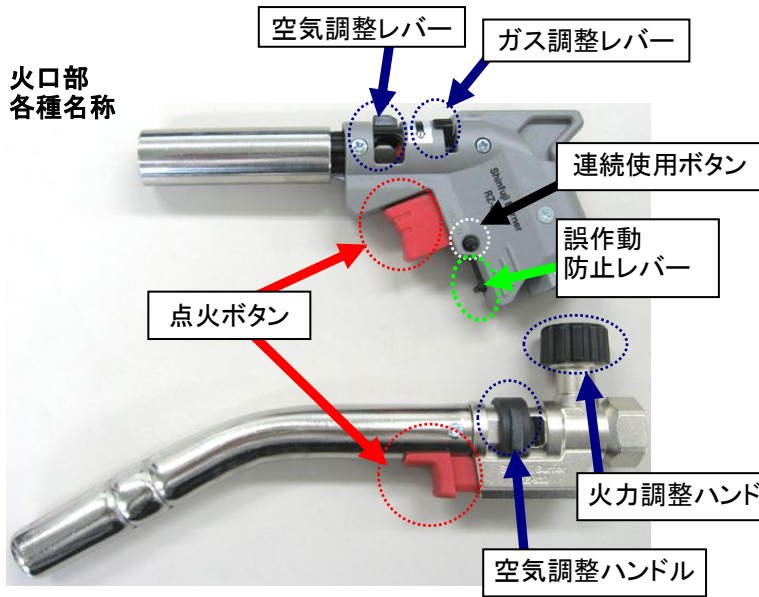


| 品番 | 火口サイズ | 火炎温度 | ガス消費量 | 燃焼時間 | 熱量 | 重量 |
|-----------|-------|-------------|---------|---------|--------------------|------|
| EA303FA-1 | 20mm | 1000~1600°C | 約253g/h | 約1時間10分 | 約3.5kW(3000kcal/h) | 550g |
| EA303FA-2 | 19mm | 800~2000°C | 約320g/h | 約1時間5分 | 約4.5kW(3800kcal/h) | 630g |

※表記は標準付属のボンベ(EA303FA-10)を使った際の能力値です。

商品特長 (EA303FA-1)

空気調整レバーによって火炎温度の、ガス調整レバーによって火力の調整が細かく設定可能。連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能などの多彩な機能と共に操作性に優れたトリガー形式を採用。その手軽な操作性の為、各種ろう付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われている高性能モデルです。

※ピンポイントで有効な加熱が可能な1600°Cの強力集中炎。半田付けなどに大変有効です。

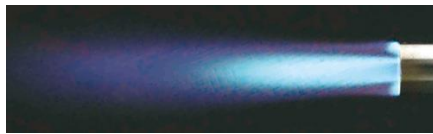


商品特長 (EA303FA-2)

縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ。空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800°C)~スパイラル集中炎(2000°C)まで幅広い火炎を生み出せます。スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を發揮。



低温時(800°C)の炎

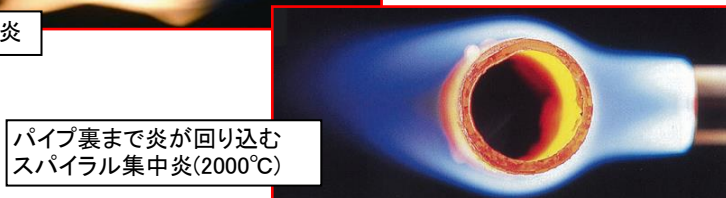

パイプ裏まで炎が回り込むスパイラル集中炎(2000°C)

