


EA303FA-10 パワーガス

- 成分…液化ブタン、液化プロパン
- 内容量…220g(1本あたり)
- サイズ…φ66×224mm
- 重量…410g(1本あたり)
- 適用トーチ…
EA303FA-1、-2、-3

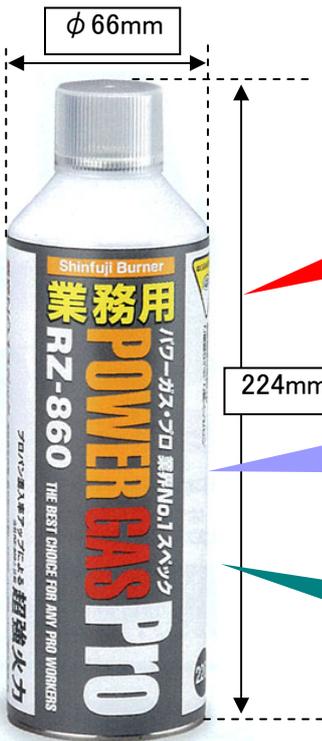

(3本組)



大容量220gの
ロング缶！

プロパンを約43%混入した
高カロリーボンベで寒冷地
にも対応できます。

継ぎ目のないシームレス
缶の採用により耐圧強度
も抜群です。



注意

- ・このボンベは対応品以外の製品には使用しないで下さい。ガス漏れなどの恐れがあります。
- ・使い始めの容器を使用する時や、35℃以上の高温時には生ガス(気化していない白い霧状のガス)が出て炎が大きく立ち上がることがあります。その際は火のついたまま容器を垂直に置き、生ガスが出なくなるまで2~3分間燃焼させてから使用してください。

警告 破裂注意

加熱により爆発する恐れがありますので、以下の様な行為は禁止します。

- ・ボンベを火の中に投げ入れる。
- ・ボンベをストーブ、ファンヒーターなど熱気のアたる所や直射日光の当たる場所、また高温になる場所に放置する。
- ※特に自動車内は非常に高温になりますので注意してください。
- ・ボンベが40℃以上になる場所で使用する。

警告

- ・ボンベは完全に使い切ってから、他のゴミと区分して捨ててください。清掃車の火災などの恐れがあります。
- ・ボンベのガスを故意に吸い込む事は厳禁です。酸欠の為、窒息死します。
- ・使用しない時は、ボンベは40℃以下の湿度の少ない場所にキャップをして保管してください。また容器は時々点検して錆が発生している場合には出来るだけ早く使用してください。
- ・ボンベは器具の取扱説明書に従い、正しくセットして使用してください。
- ・使用後は必ず器具を取り外してください。
- ・ボンベに強い衝撃を与えたり、落下させたりしないで下さい。
- ・使用済容器に再度ガスを充填することは禁じられています。
- ・お子様の手の届かない所に保管してください。