



EA303FA-11 自動点火パワートーチ

- 自動点火
- 火口サイズ…22mm
- 火炎温度…約1300℃
- 成分…液化ブタン、液化プロパン(内容量240g)
- 重量…590g(火口のみ:250g)
- ガス消費量…約154g/h(標準付属ボンベ使用時)
- 燃焼時間…約1時間30分(標準付属ボンベ使用時)
- 熱量…
約2.1kW(1820kcal/h)…(標準付属ボンベ使用時)

- 交換用ボンベ…
EA303FA-20(3本入)





※ご使用の際は付属の取扱説明書に従って
正しく操作してください。

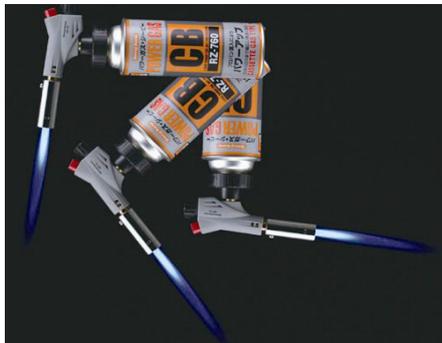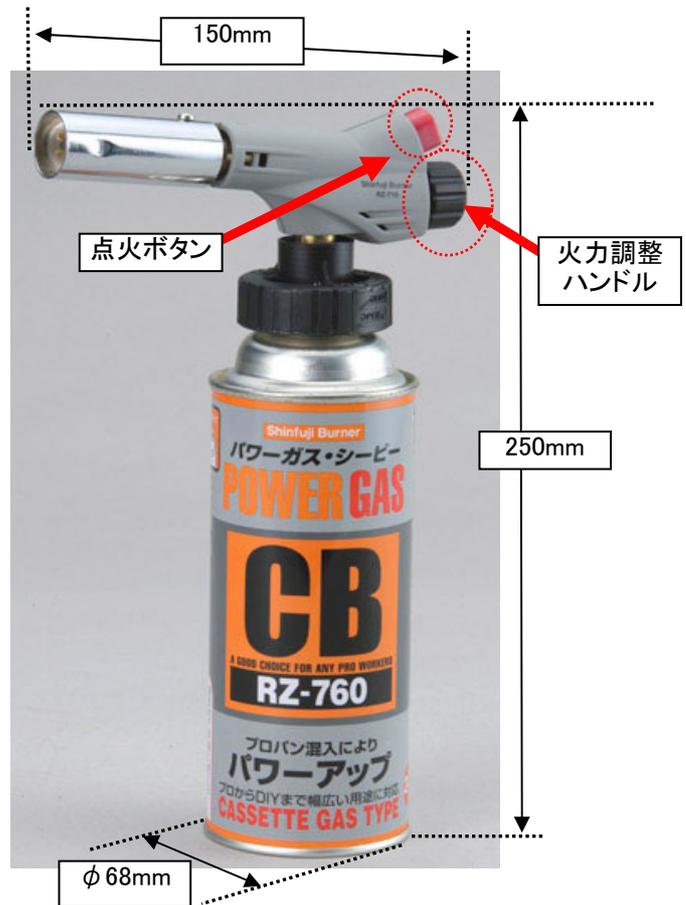

商品特長

点火後約2分間のプレヒート(予備加熱)で
連続約30秒間の逆さ使用が可能です。

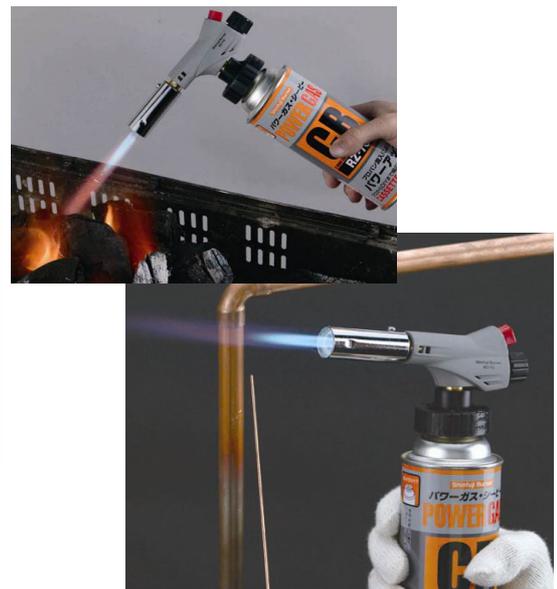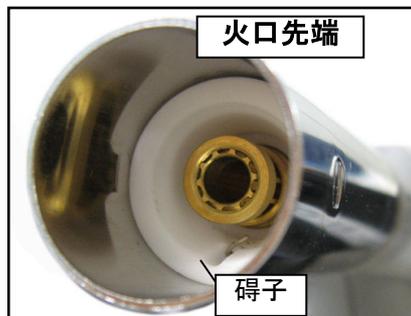

火口先端には点火を助ける碍子付。
耐風性能に優れ、配管工事やアウトドア等、幅広い
用途にご使用出来ます。