


EA303FA-3 自動点火パワートーチ

- 自動点火
- 火口サイズ…16mm
- 火炎温度…1500~1700℃
- 重量…480g(火口のみ:130g)
- 逆さ使用可能
- 成分…液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)
- ガス消費量…約169g/h(標準付属ボンベ使用時)
- 燃焼時間…約1時間30分(標準付属ボンベ使用時)
- 熱量…
約2.3kW(2000kcal/H)…(標準付属ボンベ使用時)

●パイプの裏側まで
炎が回り込む
スパイラル集中炎

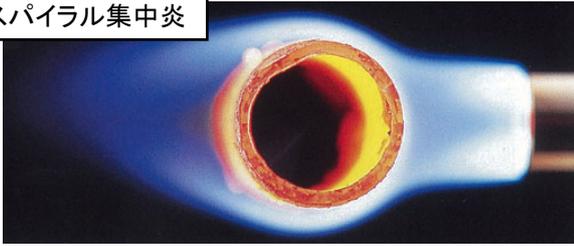

- 交換用ボンベ…EA303FA-10(3本入)
(標準付属のガスとは違いますが
同様にお使い頂けます。)

※ご使用の際は付属の取扱説明書に従って
正しく操作してください。



業界最高クラスの軽量ボディと
最高1700℃のスパイラル集中炎。
また、使い勝手のいい点火ボタンを
兼ね備え、扱いやすさは抜群。
各種ロウ付作業の他、凍結解凍
作業、塗装剥がし、炭の火起し等、
作業分野を問わず幅広くお使い
頂けます。

