

POWER TORCH

パワートーチ
RZ-832

軽量 タテ型タイプ

スパイラル集中炎

本体重量147g

軽量
モデル

発熱量

3.3kW
(2,800kcal/h)

16
mm

火口径

プロユース
から
DIYまで

タテ型だから
火元が手から遠く

安全使用



製品概要

製品仕様

関連商品

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整レバーで、スパイラル集中炎（2,000℃）～柔らかく広がる炎（800℃）まで無段階に調整できます。
手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジジャーにも便利なモデルです。

●外形寸法

長さ60×幅27×高さ190mm（本体のみ）

●重量

155g（本体のみ）

●ガス消費量

236g/h（RZ-860使用時）※1 EA303FA-10

●燃焼時間

約1時間20分（RZ-860使用時）※2 EA303FA-10

●発熱量

3.3kW（2,800kcal/h）（RZ-860使用時）※1 EA303FA-10

2.4kW（2,100kcal/h）（RZ-850使用時）※1

●火口径

φ16mm（外径）

●火炎温度

最高1,800～2,000℃ 最低800℃

●点火方式

圧電点火方式

●付属品

専用容器（ボンベ）RZ-860 1本 EA303FA-10

備考

※1 10分間の連続燃焼データを1時間に換算したものです。

※2 30分間の連続燃焼データより換算したものです。

製品概要

製品仕様

関連商品

適合ポンペ

業務用パワーガス・プロ RZ-860 EA303FA-10

パワーガス・プロ レギュラー RZ-850

空気調整レバーで無段階に調整可能

スパイラル集中炎



火口が長いタテ型トーチ



専用容器



RZ-860
内容量：220g

寒冷地対応



RZ-850
内容量：170g

POWER GAS Pro

液体ガスの出にくい吸収体構造



※容器(ポンペ)は専用容器(ポンペ)RZ-850・RZ-860を必ずご使用ください。その他の容器(ポンペ)はご使用にならないでください。

用途



各種ロウ付



炭の火起し



雑草の焼却

作業

各種ロウ付
塩ビパイプ曲げ
各種配管作業
(水道管・ガス管)
(電設・エアコン)

料理

寿司ネタのあぶり
グラタンの焦げ目付
焼き豆腐
ケーキ焦げ目付

ホビー


スタンドグラス
時代焼き,七宝焼き
彫金,籐工芸,竹細工

レジャー

炭の火起し
スモークウッドへの着火

炎の比較(スパイラル集中炎)

銅パイプ(φ16)の加熱 比較テスト

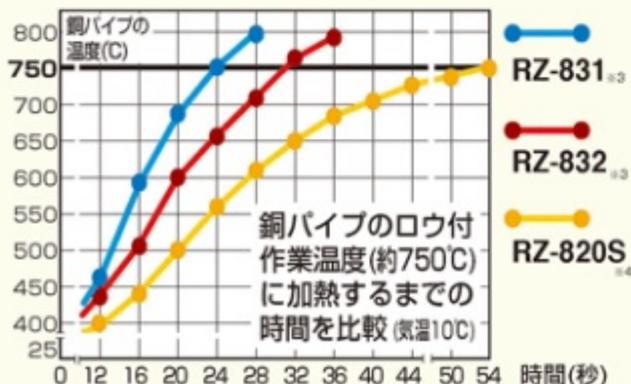

※3 RZ-860を使用

※4 RZ-850を使用



適合ポンベについて

右の新富士バーナー製
ポンベ(ねじ込み式タイプ)が
ご使用になれます。

ねじ込み缶



RZ-850



RZ-860



KC-860



KC-870



ST-720

EA303FA-10

EA303FY-16