

■ガス充てん式パワートーチ RZ-512CR

JAN : 4953571 015125

EA303HF-12

2018年JAPAN DIY SHOW
日本DIY商品コンテスト

一般社団法人 【新商品部門】

日本DIY協会会長賞受賞



ガス充てん式 パワートーチ

POWER TORCH RZ-512CR

燃料は充てん式、コンパクトで扱いやすい強火力バーナー。
点火は押すだけの簡単操作。細工作業から本格派作業まで
用途は多彩です。

当社製 充てん式トーチで最高火力

従来製品RZ-511CRの

火力約 **2.5倍**



点火ボタンを
押して点火



点火ボタンを
離して消火

ワンアクション
好みの火力で
点火 ↔ 消火

操作性に優れたトリガー式

点火 ↔ 消火は指一本でライター感覚!
さまざまな気配り機能で効率良く作業
ができます。

強火力の充てん式トーチ
軽作業から本格派まで
用途は多彩



圧電
着火

ホールド機能付

点火状態を保持できる
保管時の誤作動がない

ポンベは付属していません。

当社製 充てん式トーチで最高火力!

燃料は充てん式、コンパクトで扱いやすい強火力バーナー。 点火は押すだけの簡単操作。細工作業から本格派作業まで 用途は多彩です。

外形寸法 : 長さ100×幅70×高さ162mm

重 量 : 202g(本体のみ)

ガス消費量 : 0.7g/分※1

ガス充てん量 : 約7g

発 熱 量 : 0.58kW(500kcal/h)※1

火 口 径 : φ20mm

火炎温度 : 800℃~1,300℃

点火方式 : 圧電着火方式

※1 当社実験室データによる。

3分以上の連続使用はしないでください。やけど、器具の破損の原因となります。



燃料は充てん式

カセットガスからの充てんも可能



スタビライザーを取り外して充てんします。



ライターガス



RZ-550



カセットガス



RZ-760

各部の名称



**空気調整機能付
800℃~1,300℃**

空気調整レバーで炎温度調節可能

炎の比較

スポットフレイム プロ
RZ-511CR
極細集中炎

0.23kW(200kcal/h)

充てん式パワートーチ
RZ-512CR
集中炎

0.58kW(500kcal/h)

パワートーチ
RZ-730
集中炎

2.1kW(1,820kcal/h)




用途



ハンダ付



時代焼

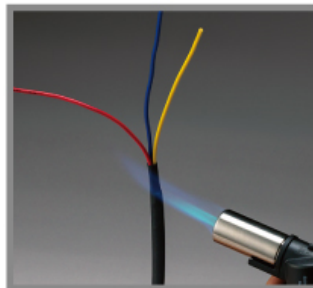

収縮チューブの加熱



あぶり料理

- ・各種アートクラフト
- ・料理の焦げ目付け
- ・ステンダグラス
- ・時代焼き
- ・七宝焼き
- ・竹細工
- ・とんぼ玉制作
- ・ガラス細工
- ・籐工芸
- ・彫金