

EA303HK-5(ミニトーチ)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

◆仕様

- ・自動点火
- ・最高温度…1300°C(温度調節可能)
- ・ガス容量…15mℓ
- ・燃焼時間…約60分
- ・使用ガス…ブタンガス(EA916WR-10A(別売))
- ・ハンドフリーで連続使用が可能
- ・自動点火の為、マッチやライター等が不要です。
- ・持ち運び易く、かつ安全な構造です。
- ・炎の大きさを調節できます。

◆各部の名称

- ① フレイム(炎)ガード
- ② 燃料調節ダイヤル
- ③ 安全ロック
- ④ 点火ボタン
- ⑤ スタンド(着脱式)
- ⑥ 充填バルブ
- ⑦ ハンドフリースライドレバー



◆使用方法


(ガス充填)

- ・ガスライター用のブタンガスのみを使用する事。
- ・燃料調節ダイヤルをOFFの位置にします(図1)。
(左に回し切るとOFFになります。)
- ・ガスポンペを数回振り、充填の準備をします。
- ・充填バルブにポンペのノズルを垂直に押し当てます。
完全に充填ができるよう、ポンプ作用をします(図2)。
- ・充填後、ガスを安定させるためにそのまま数分間置いてください。

(図1)



(図2)

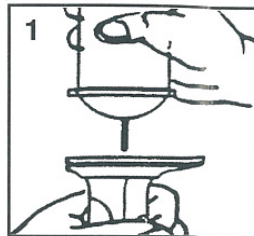


(点火)


- ・燃料調節ダイヤルを反時計方向に2/3ほど回します。
- ・片方の手で安全ロックを引き下げながら、同時にもう片方の手で点火ボタンを押し込みます(図3、4)
- ・点火ボタンを押し込み、
ハンドフリースライドレバーを右に動かすと、点火ボタンをロックする事が可能です。
ロックすることで、手が自由になります(図5)

(ハンドフリースライドレバー)


(図3)

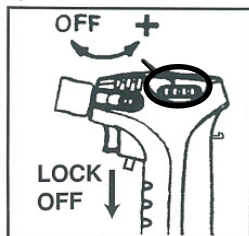

(図4)

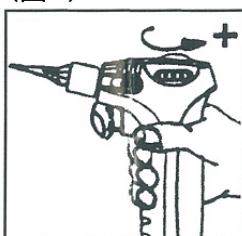

(図5)

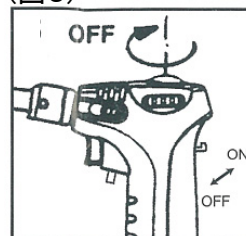


(炎/温度調節)


- ・炎の調節は燃料調節ダイヤルを時計方向(-)か反時計方向(+に回して調節します。
- ・炎はおよそ10~25mmの間で調節が可能です。
- ・反時計方向(+でより長く大きい炎になり、時計方向(-)にまわすと炎は短くなります。
- ・長すぎる炎はガスを浪費させ、不安定にさせます。(図4)

◆ 保管

- ・燃料調節ダイヤルを時計方向(-)に回し、OFFにします。
もしハンドフリースライドレバーを使用した際は、レバーを左に動かしてガスを止めます(図5)
- ・本体、先端は十分に冷めたことを確認してから保管、またはその場から離れて下さい。

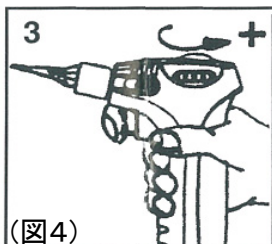

(図4)

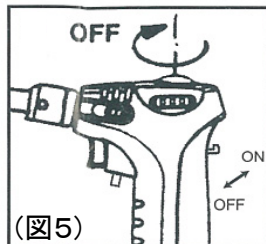

(図5)



警告

- ・子供の手の届かない所に保管して下さい。
- ・フレーム(炎)ガードが熱い時は触らないで下さい。
- ・ボタンガスは着火しやすいので取扱いに注意して下さい。
- ・操作、又は、点火する時は目や体から本機をなるべく離して下さい。
- ・直射日光下や40℃を超える場所には保管しないで下さい。
- ・使用後は、炎が完全に消えている事を確認して下さい。
また、燃料調節ダイヤルはしっかり閉められている事を確認して下さい(図5)。
- ・本体を修理、加工しないで下さい。
- ・使用後、十分冷めてから保管して下さい。