

# EA303HK(ミニトーチキット)取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

## ○ 警告

1. 子供の手の届かない所に保管してください。
2. フレームガードが熱い時は触らないでください。
3. ボタンガスは着火しやすいので取扱いに注意してください。
4. 操作点火する時は目や体から本体を離してください。
5. 直射日光下や40℃を超える場所には保管しないでください。
6. 調整ダイヤルはしっかり締められている事を確認し使用後炎は完全に消えている事を確認してください。
7. 本体を修理加工しないでください。
8. 使用後、充分冷めてから保管してください。

## ●各部の名称

- A バーナー  
B ソルダーチップ  
C ヒートチップ  
1) フレームガード  
2) 燃料調整ダイヤル  
3) 安全ロック  
4) シャッターレバー  
5) イグニッションボタン  
6) スタンド(着脱式)  
7) 充填バルブ  
8) ハンドフリースライドレバー

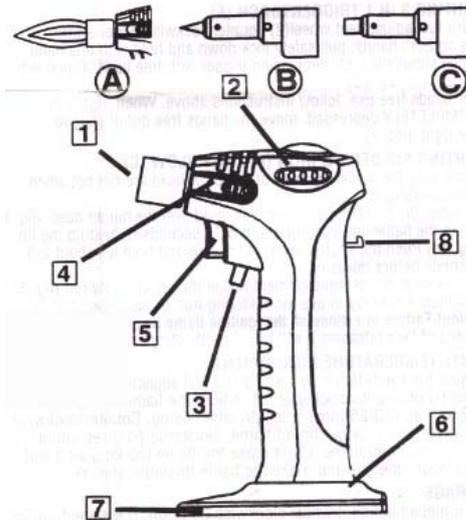



## ○ ガス充填

- ・ガスライター用のボタンのみを使用する事。
- ・燃料調整ダイヤルの燃料調整ダイヤルをOFFの位置にします。
- ・ガスポンペを数回振り、ウォームアップします。
- ・充填バルブの充填バルブに図のようにポンペのノズルを垂直に押し当てます。
- ・充填後、ガスを安定させるために数分間置いてください。





## ○ 点火

- ・燃料調整ダイヤルの燃料調整ダイヤルを反時計方向に2/3ほど回します。
- ・両手を使用します。片方の手で安全ロックを引きながらもう片方の手でトリガーを押し込みます。
- ・ハンズフリーで使用する時はトリガーを押し込んでいる間にハンズフリースライドを右に動かします。

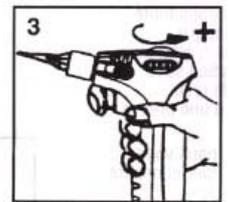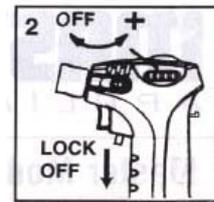

## ○ 半田ごて・ブロー

- ・各ヘッドを交換する時は本体が充分に冷めていることを確認してください。
- ・ヘッドを選んで本体ノズルに差し込みます。
- ・点火後、5～10秒ほどチップを予熱します。
- ・シャッターレバーを前に2～3秒押してから離します。

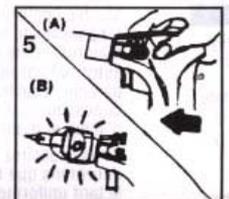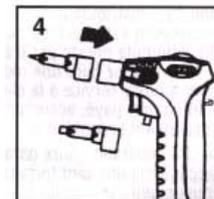

**注意:** シャッターレバーを押す事で消火に失敗したら  
シャッターレバーをリリースしてください。  
オーバーヒートすると本体に損傷を与えます。

半田ごて作業例




○ フレーム/温度調整

フレームの調整は燃料調整ダイヤルを時計方向(-)か反時計方向(+ )に回して調整します。  
フレームは10~25mmの間で調整が可能です。  
反時計方向(+ )でフレームは長くなり、時計方向(-)にまわすとフレームは短くなります。  
長すぎるフレームはガスの消費を早めて不安定になります。

○ 保管

燃料調整ダイヤルを時計方向に回します。  
スライドレバーを使用した時はレバーを左に動かしてガスを止めます。  
各ヘッドは十分に冷めた事を確認してから本体から取り外してください。

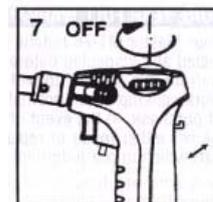

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929