

灯油式 草焼バーナー Pro KB-300G

タンク式で長時間使用が可能なプロモデル

ガス予熱式

タンク分離型

スライド式ハンドル付


業務用
モデル

従来製品 (GT-500G) に比べ
約**20%火力アップ!**

火口径80ミリ




予熱バーナー内蔵

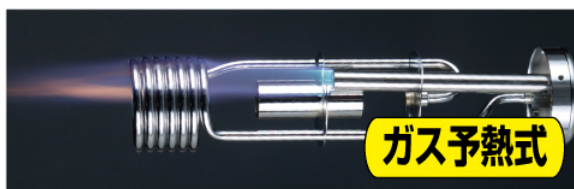

予熱時間は**約2分**

スライド式ハンドルについて

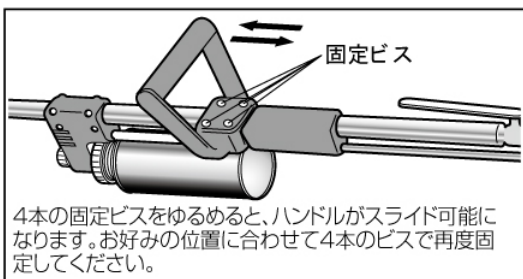

サイズ	重量	火口径	火炎長さ	燃料	予熱時間	連続燃焼可能時間	容量	発熱量
バーナー部: 1170mm ホース長さ: 1.3m	4.1 kg	φ80 mm	600mm	灯油	約2分	約25~50分	3.2ℓ (タンク容量4.0ℓ)	70.9kW (61,000kcal/h)

強火力 70.9kW (61,000kcal/h) **で雑草を焼却!**