

EA304AF

(コントローラー付半田ごて[温度表示付])



電源	AC100V・50/60Hz
消費電力	75W
制御温度	200~450°C
温度精度	無負荷時リップル温度±5°C
出力	24V
外形寸法	80(W)×131(D)×130(H)
本体重量 (除コード)	1.2kg

- 強力な熱回復特性
- パワーセーブ機能付
- 温度管理機能付
 - 設定温度を専用カードでロック
 - デジタルオフセット方式により、簡単な温度補正が可能に。
- 鉛フリーはんだ付け対応品
- 静電気対策仕様

※こて先別売り(EA304AG-1~56)


◆パワーセーブ機能◆

・コて台と連動し、パワーセーブ機能が働きます。コて台にコて部を挿してから任意の時間(0~29分)でスリープ機能(※1)が動作し、こて先温度が200°Cに下がります。30分経過すると、ヒーターへの通電が停止するオートパワーシャットオフ機能(※2)が動作します。


※1...スリープ機能を使用するにはあらかじめ任意の時間設定が必要です。

※2...オートパワーシャットオフ機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。


◆交換用こて先◆

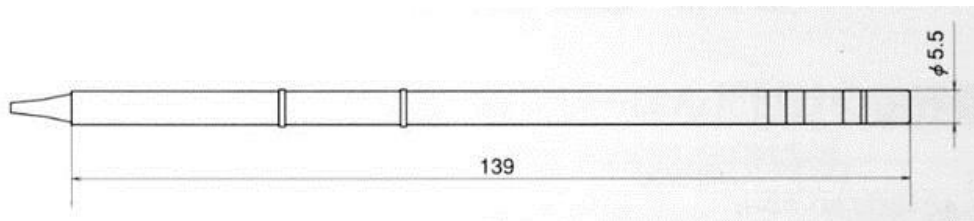


— : 廃番商品

 


EA304AG-1

 


EA304AG-2

 


EA304AG-3

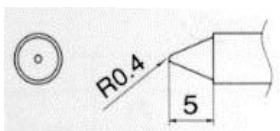


EA304AG-4

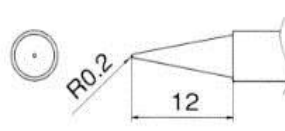


EA304AG-5

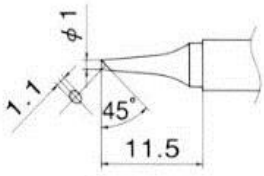


EA304AG-6

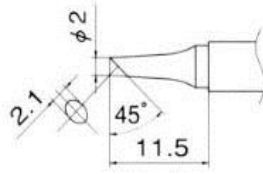


EA304AG-7

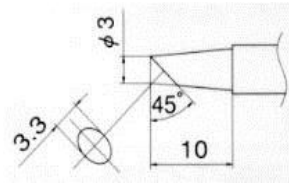


EA304AG-8

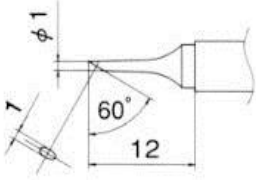


EA304AG-9

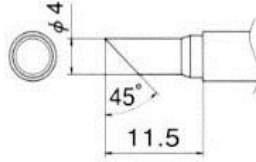


EA304AG-10

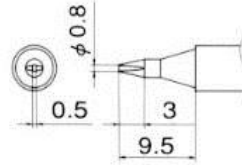


~~EA304AG-11~~

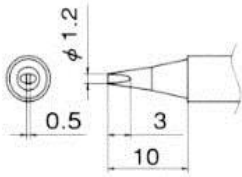


EA304AG-12

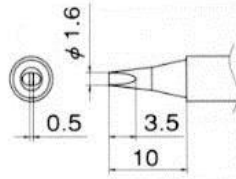


~~EA304AG-13~~

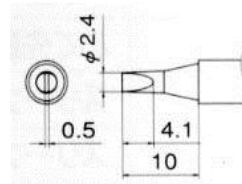


EA304AG-14

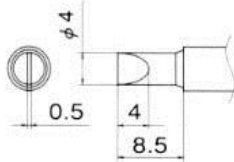


EA304AG-15

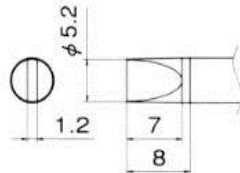


~~EA304AG-16~~

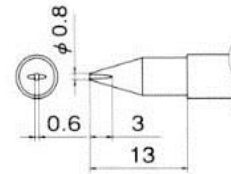


~~EA304AG-17~~

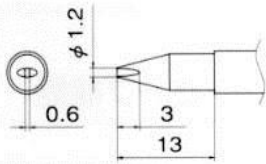


~~EA304AG-18~~

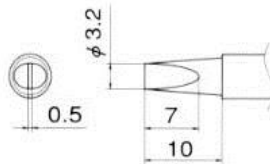


EA304AG-19

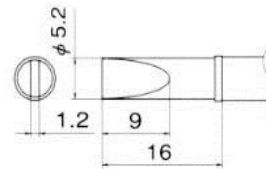


EA304AG-20

 


EA304AG-21

 


EA304AG-22

 


EA304AG-23

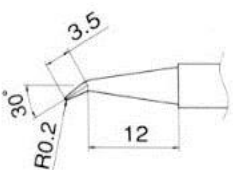


~~EA304AG-24~~

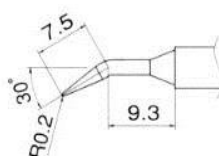


EA304AG-25

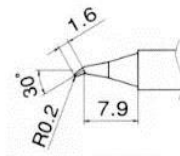


~~EA304AG-26~~

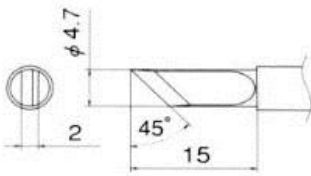


EA304AG-27

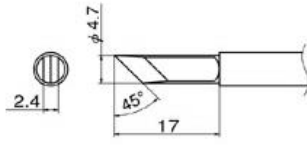


EA307AG-28

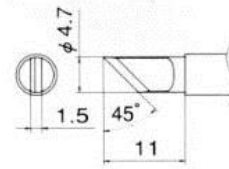


EA304AG-29

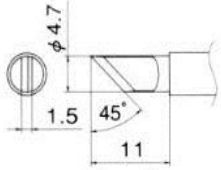


EA304AG-30

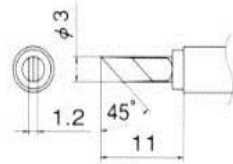


EA304AG-31

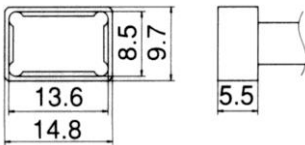


EA304AG-32

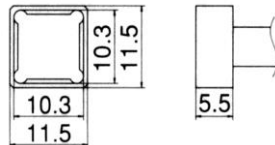


EA304AG-33

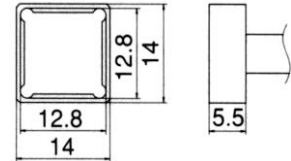


EA304AG-34

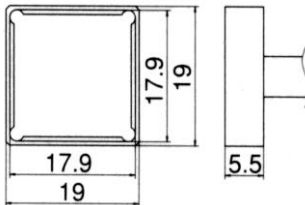


EA304AG-35

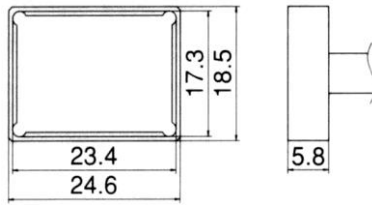


EA304AG-36

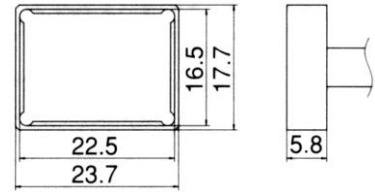


EA304AG-37

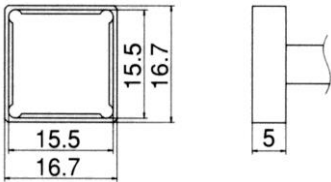


EA304AG-38

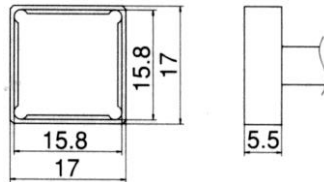


EA304AG-39

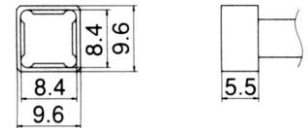


EA304AG-40

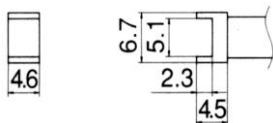


EA304AG-41

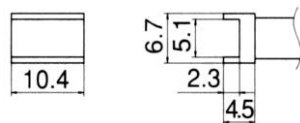


EA304AG-42

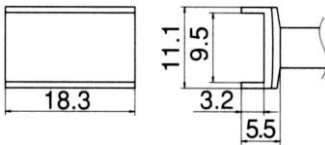


EA304AG-43

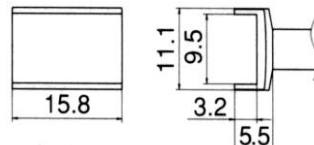


EA304AG-44

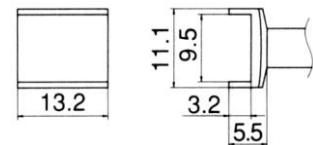


EA304AG-45

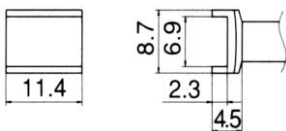


EA304AG-46

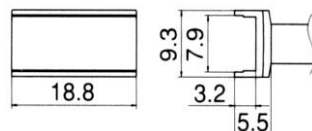


EA304AG-47

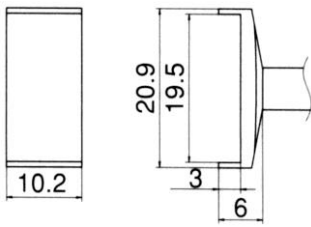


~~EA304AG-48~~

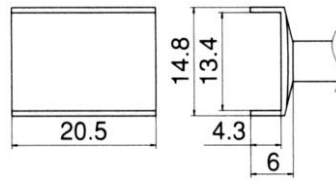


~~EA304AG-49~~

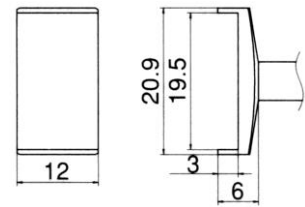


~~EA304AG-50~~

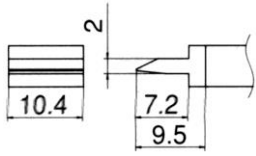


~~EA304AG-51~~

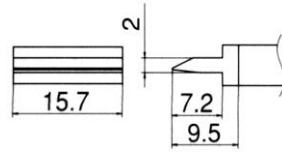


~~EA304AG-52~~

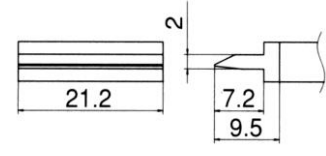


~~EA304AG-53~~

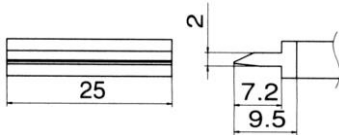

~~EA304AG-54~~

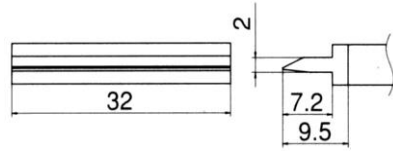

~~EA304AG-55~~

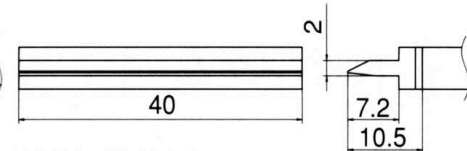

~~EA304AG-56~~