

# EA304AH

(コントローラー付半田ごて)




電源	AC100V・50/60Hz
消費電力	ステーション：140W 半田付け：70W
設定温度	200~450°C
温度精度	設定温度から±10°C
サイズ	120(W)×190(D)×120(H)
重量	2.7Kg


※こて先別売り(EA304AG-1~-56)

- 強力な熱回復特性
- オートパワーシャットオフ機能
- 一台で、半田付け・半田除去・SMDリワークまで可能な画期的なステーション
- 簡単な温度補正 - フロントパネル左側にある温度補正穴(プロセスゲート)にこて先を差し込むだけで、自動的に正確なこて先設定温度に補正。
- 鉛フリー半田付け対応品
- 静電気対策仕様


## ◆別売りこて先◆

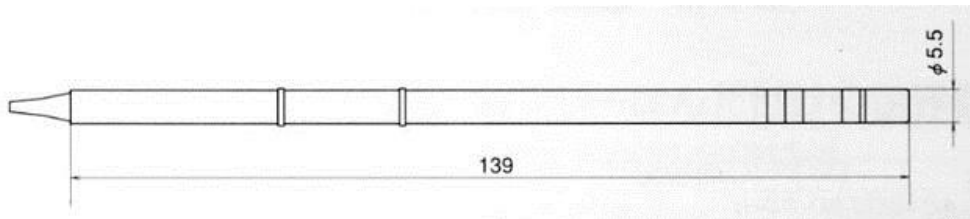


— : 廃番商品

 


EA304AG-1

 


EA304AG-2

 


EA304AG-3

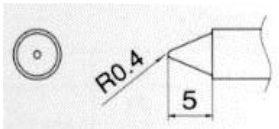


~~EA304AG-4~~

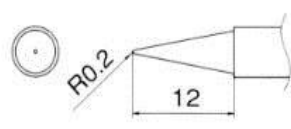


EA304AG-5

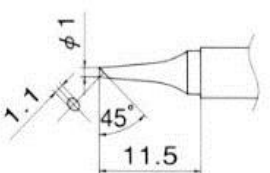


EA304AG-6

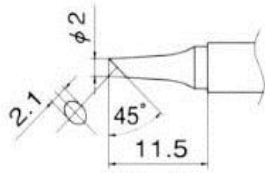


EA304AG-7

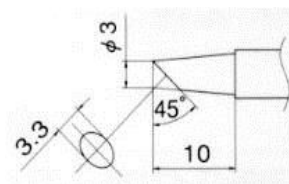


EA304AG-8

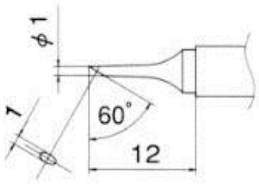


EA304AG-9

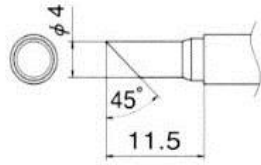


EA304AG-10

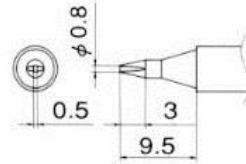


~~EA304AG-11~~

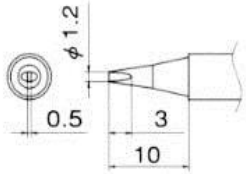


EA304AG-12

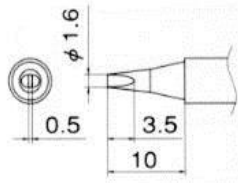


~~EA304AG-13~~

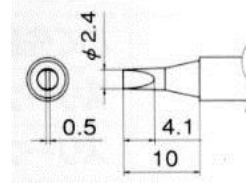


EA304AG-14

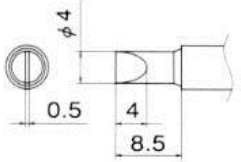


EA304AG-15

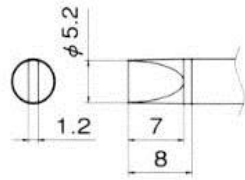


~~EA304AG-16~~

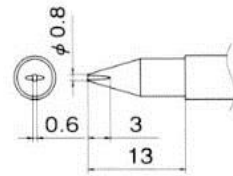


~~EA304AG-17~~

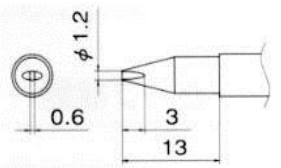


~~EA304AG-18~~

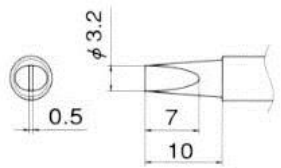


EA304AG-19

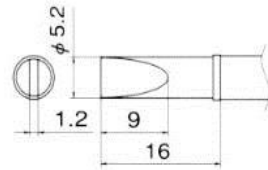


EA304AG-20

 


EA304AG-21

 


EA304AG-22

 


EA304AG-23

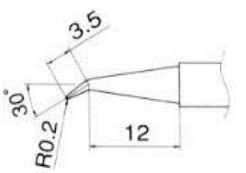


~~EA304AG-24~~

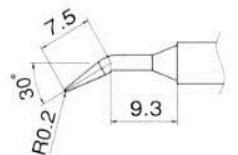


~~EA304AG-25~~

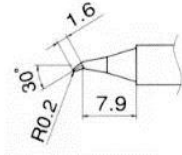


~~EA304AG-26~~

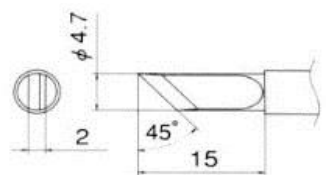


EA304AG-27

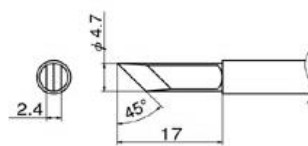


EA307AG-28

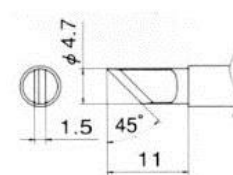


~~EA304AG-29~~

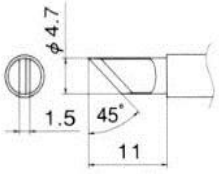


~~EA304AG-30~~

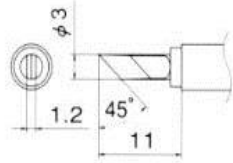


EA304AG-31

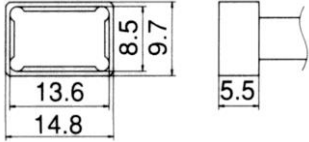


~~EA304AG-32~~

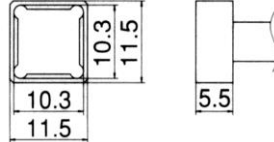


~~EA304AG-33~~

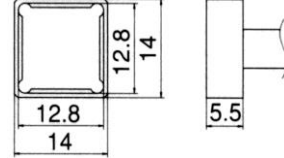


~~EA304AG-34~~

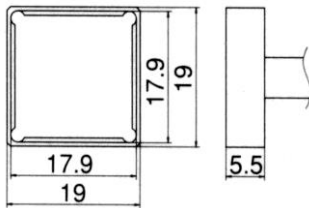


~~EA304AG-35~~

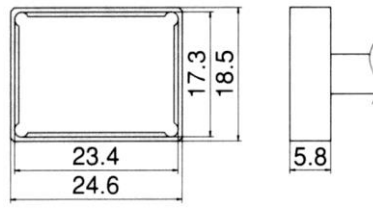


~~EA304AG-36~~

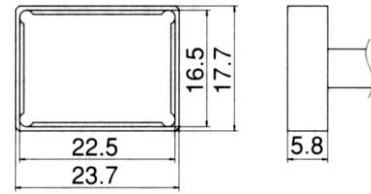


~~EA304AG-37~~

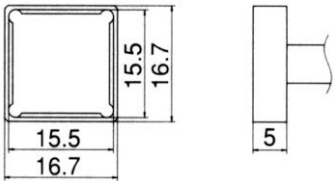


EA304AG-38

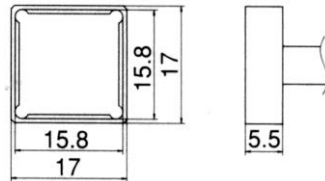


~~EA304AG-39~~

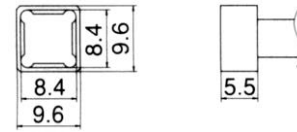


~~EA304AG-40~~

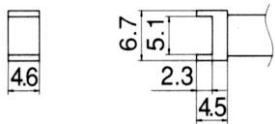


~~EA304AG-41~~

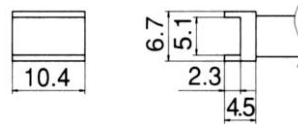


~~EA304AG-42~~

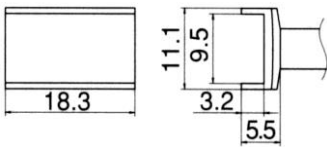


~~EA304AG-43~~

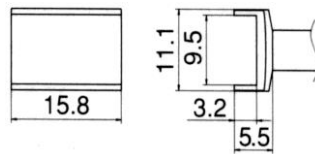


~~EA304AG-44~~

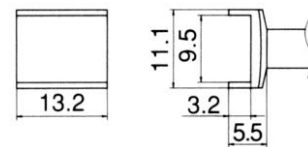


~~EA304AG-45~~

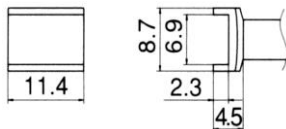


~~EA304AG-46~~

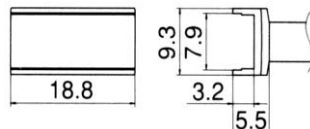


~~EA304AG-47~~

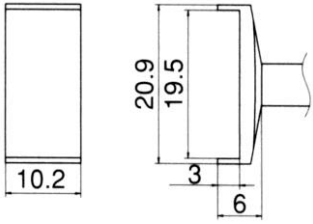


~~EA304AG-48~~

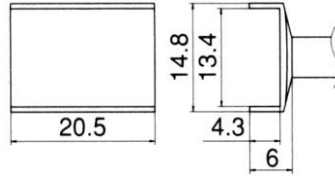


~~EA304AG-49~~

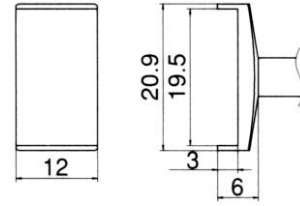


~~EA304AG-50~~

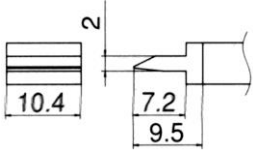


~~EA304AG-51~~

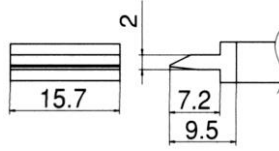


~~EA304AG-52~~

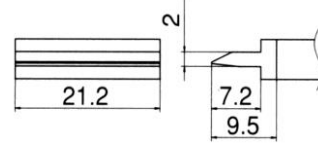


~~EA304AG-53~~

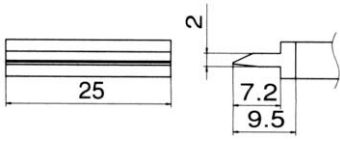

~~EA304AG-54~~

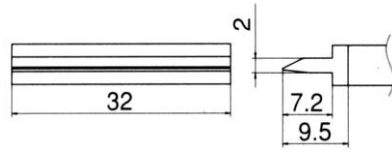

~~EA304AG-55~~

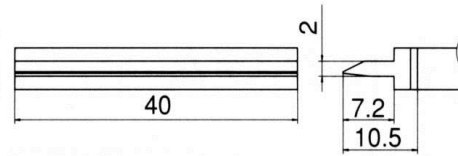

~~EA304AG-56~~