

EA304H-115A 電気半田ごて[セラミックヒーター]

セラミックヒーターはんだごてのエントリーモデル登場！

約90秒で340°Cに到達
ニクロムヒーターの約3倍の早さで立ち上がります。



※グラフはセラミックヒーターと、ニクロムヒーターの特性を表すものです。
実験の一例であり、保証値ではありません。

15mmのスリムグリップで作業性アップ
握りやすさバツグンの細さと形状で作業効率があがります。



ごて先の交換もスムーズ
1つのねじをゆるめるだけで簡単につけ替えます。




3C型付き		EA304H-115A	スイッチ・端子などの電気部品に。
-------	--	-------------	------------------

仕様

品番	FX650-83
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	15W
ヒーター	セラミックヒーター
標準ごて先	3C型 (品番 T34-C3)
プラグ形状	平型プラグ
全長	224mm
重量	60g

標準付属ごて先 (EA304H-155A)

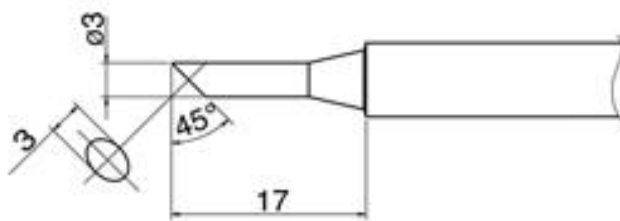

※全長と重量はコードを除きます。