

EA304MA

電池式半田ごて

工芸などのホビー、電子機器の組立に！



- ・サイズ...220×50×30mm
- ・重量...107g(電池含)
- ・電源...単3乾電池×4本(別売)
- ・消費電力...セラミックヒーター15W
- ・最高温度...550
- ・連続使用時間...アルカリ乾電池で約30分

- ・約7～10秒の**スピード加熱**
- ・**コードレス**(電池使用)で電源に困らない
- ・押し続けているときだけ加熱する**二重安全スイッチ**
- ・**ライト付き**で薄暗い場所でも作業ができる
- ・ライトの明るさで**電池寿命がわかる**




こて先(ヒーター)は消耗品です。
付属1本は本体装着済みですが、先が丸くなったり、半田が
乗りにくくなればこて先EA304MA-1をお求め下さい。



- ・先端サイズ... 0.8mm
- ・材質...コパーアイアン、
ニッケルメッキ



各部名称

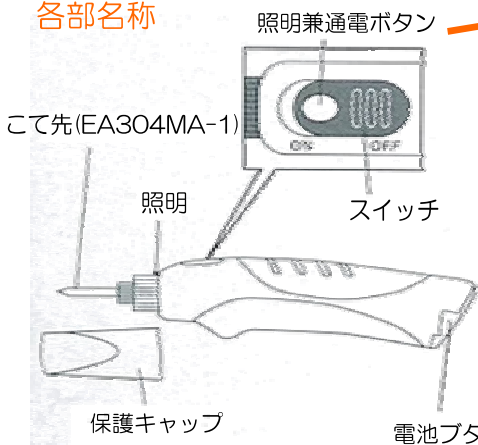

照明兼通電ボタン

電源を入れるときは照明兼通電ボタンを押し続けると照明が点灯し、約7～10秒で半田付け可能温度まで達します。断続的に使用されるときは照明兼通電ボタンから指を離すことにより電源が切れる安全構造となっております。

