


ホットナイフセット

EA304XA	本体
EA304XA-1	替刃



電 源	AC100V
消費電力	40W
こて先温度	400°C
全長(除コード) (ナイフ装着時)	235mm
重 量	180g

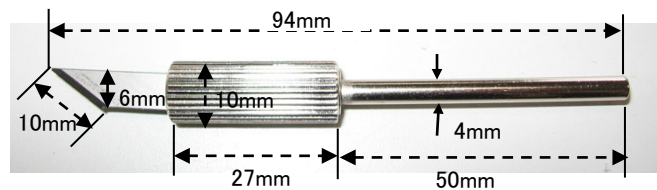

※模型のバリ取りやφ3mm以下のナイロンテープの切断(ほつれ止め)等
各種樹脂の熱溶断に便利です。

セット内容	・ホットナイフ
	・耐蝕こて先(φ4×70mm)
	・糸はんだ(錫50%、φ1.6mm×600mm)

切断可能な樹脂と範囲

樹脂の種類	切断可能範囲(mm以下)	
	板厚	丸棒
塩化ビニール	2mm	4mm
アクリル	0.8mm	1.8mm
A B S	2mm	4mm
スチロール樹脂	2mm	4mm
ポリプロピレン	2mm	4mm
ポリカーボネート	0.8mm	1.6mm
フェノール	切断不可能	
ナイロン(ロープ)	—	3mm