


EA304ZB ガス式半田ごてキット



品番	名称
EA304ZB	キット
EA304ZB-1	1mmチップ(交換用)1個
EA304ZB-5	ホットナイフ(交換用)1個

廃番

- ◆ 仕様
 - ・能力 30~70W
 - ・使用時間 約30分(中火)
 - ・ホットナイフ 全長:36.9mm 厚さ:2.8mm、0.5mm
 - ・本体 全長(キャップ付) 153mm
 - ・ケースサイズ 215X105X35mm
 - ・最高温度 400℃(トーチ 1300℃)
 - ・サイズ 150 × Φ24mm
 - ・本体 全長(キャップなし) 140mm
 - ・タンク容量 7ml
 - ・本体重さ 60g
 - ・こて先 Φ1mm
- ◆ 付属品 ①巻き半田(錫 60/鉛 40、φ1.0、17g) × 1
 ②チップ(EA304ZB-1) × 1、③ホットナイフ(EA304ZB-5) × 1
 ④トーチ × 1、⑤ブロー × 1、⑥コテ先クリーナー × 1

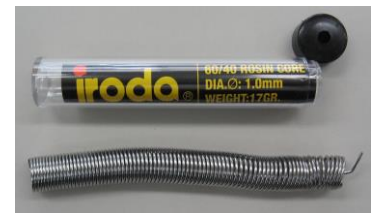

付属品：巻き半田

- ◆ 注意
 - ・ガス式半田ゴテは、冬場などで本体が冷えている時は着火しないことがあります。
 - 着火しにくい場合は本体を常温に馴染ませてから再度着火してください。

